

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 15, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	011750000
Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 29. März 2024 13:36:33 MEZ

Katalogstand 23.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5,5 mm	Tiefe (inch)	0,217 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	140 g		

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	4,2 mm						
Bohrloch, geschlitzt	Ja						
Bohrlochabstand, mittig	20 mm						
Bohrlochdurchmesser	4,2 mm						
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Lei-10 mm ² ter							
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2	1,2 kA						
Länge der Tragschiene	<table border="1"> <tr> <td>nominal</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	nominal	2.000 mm	max.	2.000 mm	min.	0 mm
nominal	2.000 mm						
max.	2.000 mm						
min.	0 mm						
Normen	DIN EN 60715						
Oberfläche	verzinkt und passiviert						
Schlitzabstand	8 mm						
Schlitzabstand							
Schlitzbreite	4,2 mm						
Schlitzbreite							
Schlitzlänge	12,2 mm						
Schlitzlänge							
Stärke	1 mm						
Tragschiene vorgestanzt	Ja						
Werkstoff	Stahl						

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads



Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

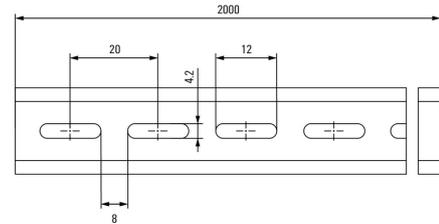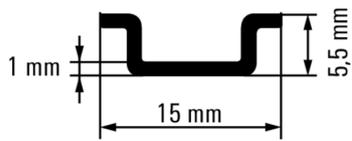

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schrauben



Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	BFSC M4X6	Ausführung
Best.-Nr.	0149700000	Zubehör, Befestigungsschraube, für Stromschienen
GTIN (EAN)	4008190016098	
VPE	100 Stück	
Typ	BFSC M4X6 MS	Ausführung
Best.-Nr.	0136300000	Zubehör, Befestigungsschraube, für Stromschienen
GTIN (EAN)	4008190177713	
VPE	50 Stück	

TS 15



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZEW 15	Ausführung
Best.-Nr.	7920340000	Zubehör, Endwinkel
GTIN (EAN)	4032248238910	
VPE	20 Stück	
Typ	EW 15	Ausführung
Best.-Nr.	0382860000	Zubehör, Endwinkel
GTIN (EAN)	4008190187804	
VPE	50 Stück	
Typ	EW 15/2	Ausführung
Best.-Nr.	1071900000	Zubehör, Endwinkel
GTIN (EAN)	4008190462949	
VPE	50 Stück	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Schienehalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SO SH1	Ausführung
Best.-Nr.	0401460000	Zubehör, Schienenhalter, Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190188092	
VPE	20 Stück	