

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
Best.-Nr.	1067410000
Typ	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:34:02 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56 mm	Tiefe (inch)	2,205 inch
Höhe	10,5 mm	Höhe (inch)	0,413 inch
Breite	13,2 mm	Breite (inch)	0,52 inch
Nettogewicht	18,7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	Crimp
Artikelbeschreibung		Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
	Steckereinsatz SCRJ, POF		
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Farbe	sonstige
Fasertyp	POF	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA
Material Ferrule	Arcap	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key
	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN


IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

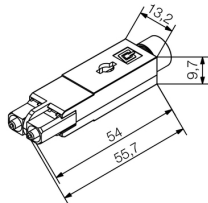

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Ausführung
Best.-Nr.	1278430000	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP67 mit Gehäuse
GTIN (EAN)	4050118069136	
VPE	100 Stück	

...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC



GOF

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67

POF

- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CT-SC-GOF-P	Ausführung
Best.-Nr.	9205350000	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248725489	
VPE	1 Stück	

Typ	IE-CT-SC-GOF	Ausführung
Best.-Nr.	9205320000	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248725458	
VPE	1 Stück	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

...für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)



Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern (POF)

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTX-IE-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1208870000	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248990269	
VPE	1 Stück	

Crimp-Sets



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TOOL SET IE-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1208930000	Crimpwerkzeug: HTX-IE-POF, Abisolierwerkzeug: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
VPE	1 Stück	