

**IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit Hybrid 10pol. Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	<a href="#">1068840000</a>
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
VPE	1 Stück

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	142 mm	Tiefe (inch)	5,591 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	652,82 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	silber
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert	Montageart	Schraubmontage
Schutzart	IP65		

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	------------------------	---------

## Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ	Material Dichtung	NBR
Nennstrom	3 A pro Kontakt	Polzahl	10
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Schutzart	IP65
Steckzyklen	500		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Maßzeichnung

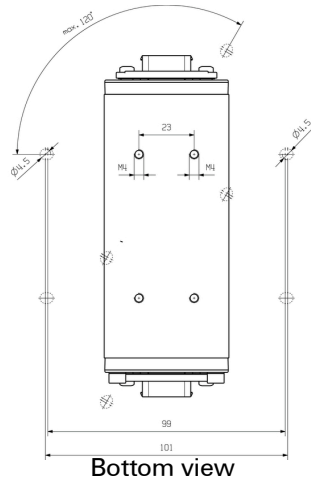


### Maßzeichnung

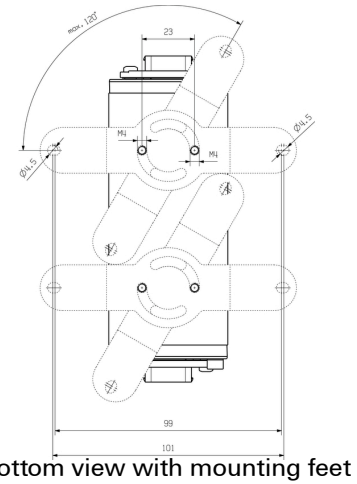

### Maßzeichnung

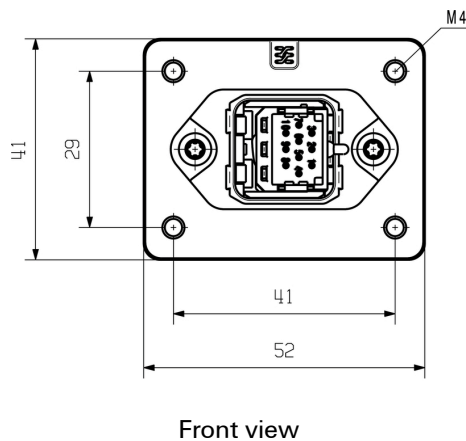

### Maßzeichnung

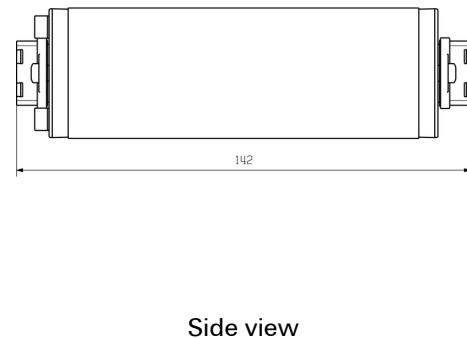

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	

### Sets - Hybrid



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1072910000</a>	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 Stück	