

IE-FCM-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comServiceschnittstelle FrontCom[®] Micro mit USB in IP65**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|---|
| Ausführung | FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A-B |
| Best.-Nr. | 1222550000 |
| Typ | IE-FCM-USB-AB |
| GTIN (EAN) | 4050118005806 |
| VPE | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 05:28:07 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|------------------|---------|------------------|------|
| Wandstärke, min. | 1 mm | Wandstärke, max. | 5 mm |
| Nettogewicht | 24,08 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

Allgemeine Daten

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Anschluss 1 | USB A | Anschluss 2 | USB B |
| Artikelbeschreibung | FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0 | Beschaltung | Typ A-B |
| Farbe | schwarz | Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 |
| Montageart | Schaltschrank, Verteilerkasten | Schirmung | 360°-Schirmkontakt |
| Schutzart | IP65, in geschlossenem Zustand | Steckzyklen | ≥ 1500 |

Allgemeine Standards

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-107 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | DUXR.E316369 |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | Zuken E3.S |
| Produktänderungsmitteilung | Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro |
| Anwenderdokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 05:28:07 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten


IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

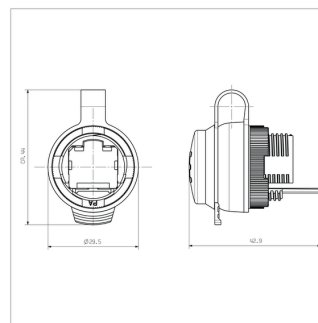

Montageausschnitt

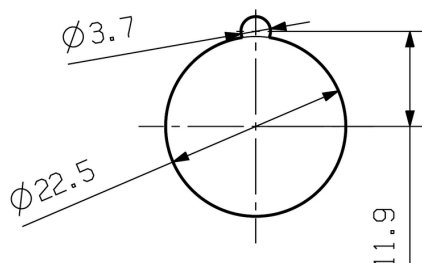

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

IE-Befestigungsschlüssel



Der Befestigungsschlüssel hilft Ihnen beim Anziehen der Kontermutter beim Montieren der Flansche der Variante 04.

Merkmale:

- Standardwerkzeug
- Aus robustem Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | IE-FISP-V4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9204370000 | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248660780 | |
| VPE | 2 Stück | |

Neutral



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SM 27/18 MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699860000 | SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 27 mm, Halter SwitchMark, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190892302 | |
| VPE | 80 Stück | |

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1857440000 | ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| VPE | 200 Stück | |

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIF 1,5F288 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200520000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| VPE | 100 Stück | |

IE-FCM-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Ergänzende Produkte**

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrauchten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SM-H 27/18 SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1716630000 | SwitchMark, Zubehör, 48 x 27 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| VPE | 25 Stück | |