

SAIE-M12S-PB-0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M12, PG 9, Polzahl: 2, 0.5 m
Best.-Nr.	1279490050
Typ	SAIE-M12S-PB-0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118076400
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 21:50:36 MESZ

SAIE-M12S-PB-0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	46 g
--------------	------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Stift	Codierung	B-codiert
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,25 mm ²	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	2
Schutzart	IP68	Steckzyklen	≥ 500
Temperaturbereich Gehäuse	-20 ... +60 °C	Verschmutzungsgrad	3
Verschraubung	PG 9		

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	0,25 mm ²	Aderquerschnitt AWG	AWG 24
Kabellänge	0,5 m	Mantelfarbe	violett (ähnlich RAL 4001)
PE-Funktion	Nein	Polzahl	2

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12S-PB-0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

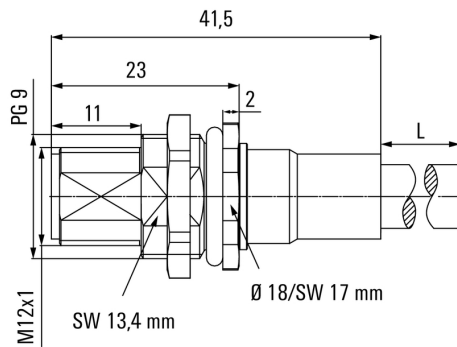

Detailzeichnung

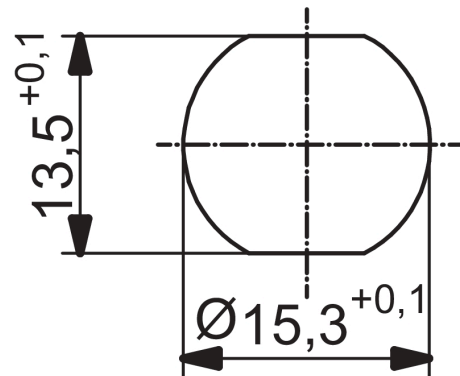

Schaltbild

