

**IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kupplung, Ausführung FreeCon für LWL-Steckverbinder  
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, SCRJ, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	<a href="#">1318150000</a>
Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. April 2024 22:31:39 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43,9 mm	Tiefe (inch)	1,728 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	224,56 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

## Allgemeine Daten

Farbe	silber	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

## Optische Eigenschaften LWL-Kupplung

Einfügungsdämpfung &lt; 0,2 dB

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

Erstellungs-Datum 26. April 2024 22:31:39 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten


## IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Maßzeichnung

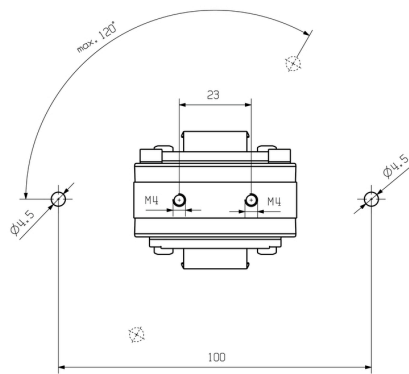


Bottom view

### Maßzeichnung

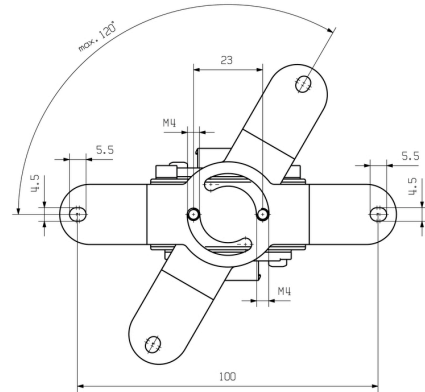


Bottom view with mounting foot

### Maßzeichnung

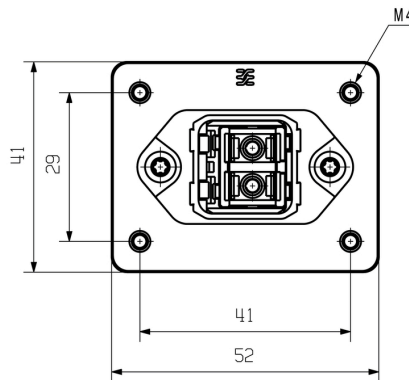

Front view

### Maßzeichnung

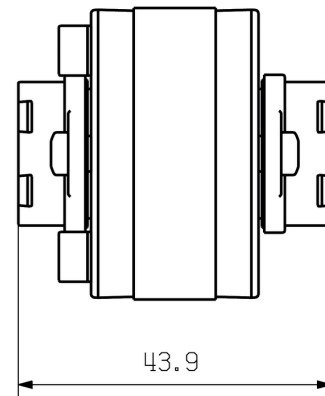

Side view

**IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	

**SC-RJ**PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1191550000</a>	Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
VPE	10 Stück	