

IE-FPOD2UG-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Meterware, LWL-Kabel, POF

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schleppkettenkabel, Breakout Schleppkette, 980 µm, PUR, Meterware ab 50m
Best.-Nr.	1398770000
Typ	IE-FPOD2UG-MW
GTIN (EAN)	4050118200614
VPE	1 m
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-01-31

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 00:07:32 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 46 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85
Verlegetemperatur	-30 °C...60 °C		

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	2	Biegezyklen	6 Mio.
Farbcodierung	orange, schwarz	Halogene	Nein
Mantelfarbe	grün		

Kabelaufbau

Anzahl der Adern	2	Durchmesser Adernpaar	2,2 mm
Farbcodierung	orange, schwarz	Kabelaufbau	Breakout Schleppkette
Kerndurchmesser	980 µm	Manteldurchmesser	7,5 mm
Manteldurchmesser, max.	8 mm	Mantelfarbe	grün
Primärbeschichtung	245 µm	Werkstoff Mantel	PUR
Zugkraft, max.	1.000 N		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	60 mm	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegezyklen	6 Mio.	Biegezyklen nach EN 60794-1-2-E8	r = 160 mm / 2 Kg / 0,4 m/s
Farbe	grün	Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

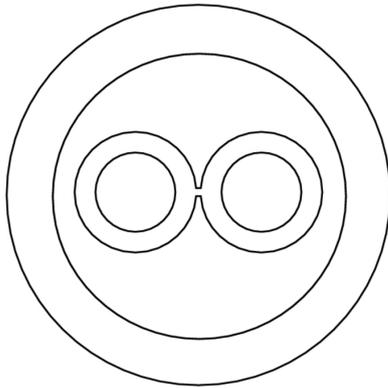

IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

V0 Material



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Ausführung
Best.-Nr.	1730560001	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190954611	
VPE	160 Stück	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Ausführung
Best.-Nr.	1689470001	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190872571	
VPE	160 Stück	