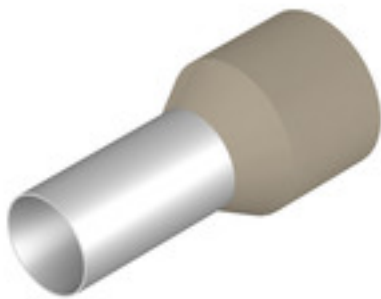


**H35,0/30 S BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
Best.-Nr.	<a href="#">1418030000</a>
Typ	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

## H35,0/30 S BE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,46 g
--------------	--------

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe beige	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

## Aderendhülsen

Abisolierlänge	19 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	30 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H35,0/30 S BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

