

**CRIMPSET PZ 10 HEX T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 HEX, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: sonstige |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1542270000</a>  |
| Typ        | CRIMPSET PZ 10 HEX T  |
| GTIN (EAN) | 4050118347036   |
| VPE        | 1 Stück   |
| Verpackung | Kunststoffbox   |

Erstellungs-Datum 26. April 2024 18:28:34 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 261 mm  | Tiefe (inch)  | 10,276 inch |
| Höhe         | 57 mm   | Höhe (inch)   | 2,244 inch  |
| Breite       | 338 mm  | Breite (inch) | 13,307 inch |
| Nettogewicht | 1.839 g |               |             |

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm <sup>2</sup> hexagon, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in sonstigem Farbcode |
|---------------------|---|

### Sortimente

|                    |                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abisolierwerkzeug  | STRIPAX            | Anzahl AEH         | 2.900 pcs.           |
| Crimpbereich, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Crimpbereich, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Crimpwerkzeug      | PZ 10 HEX          | Farbcode           | sonstige             |
| Verpackung         | Kunststoffbox      |                    |                      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000524    | ETIM 7.0    | EC000524    |
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

### Umweltanforderungen

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

### Downloads

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H0,5/14D W                 | Ausführung                                | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019010000</a> | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |   |            |
| VPE        | 500 Stück                  |   |            |

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | STRIPAX                    | Ausführung                                |
|------------|----------------------------|---|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005000000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H1,5/14D SW                | Ausführung                                   | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019120000</a> | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |  |            |
| VPE        | 500 Stück                  |  |            |

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H4,0/20T OR                | Ausführung                                   | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021110000</a> | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |  |            |
| VPE        | 500 Stück                  |  |            |

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Crimping tools**



**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PZ 10 HEX                  | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1445070000</a> | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0,25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              | Sechskantcrimp (Hexagon)   |
| VPE        | 1 Stück                    |  |

**lose verpackt im Polybeutel**



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |            |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Typ        | H0,75/14T HBL              | Ausführung                                    | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021040000</a> | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190083168              |   |            |
| VPE        | 500 Stück                  |   |            |


## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>

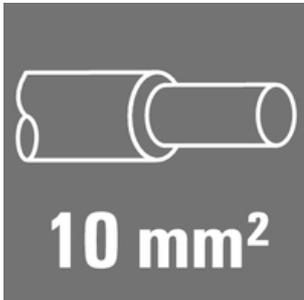

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H10,0/22T BR               | Ausführung                                  | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021150000</a> | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190086886              |   |            |
| VPE        | 100 Stück                  |   |            |

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H1,0/14D R                 | Ausführung                               | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019080000</a> | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |  |            |
| VPE        | 500 Stück                  |  |            |

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H2.5/15T GR                | Ausführung                                | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021070000</a> | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190128944              |   |            |
| VPE        | 500 Stück                  |   |            |

### Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | KOFFER PSC4-01             | Ausführung                  |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9028860000</a> | Werkzeuge, Sortimentskasten |
| GTIN (EAN) | 4032248304608              |                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                             |


## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

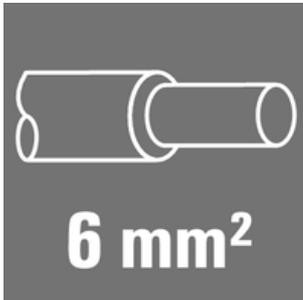

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | H6.0/20T GN                | Ausführung                                 | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021130000</a> | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün | lose       |
| GTIN (EAN) | 4008190111731              |  |            |
| VPE        | 100 Stück                  |  |            |