

**SAI-WDF 5P M12 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich****Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2427060000</a>
Typ	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
VPE	1 Stück

## SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 20 g

## Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Schraubanschluss	Codierung	A-codiert
Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennspannung	60 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	5
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C
Verschraubung	M 12		

## Technische Daten Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss	Anschlussgewinde	M12 Buchse, M12 Stift
Codierung	A-codiert	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Nennspannung	60 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	5	Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C	Verschraubung	M 12

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-WDF 5P M12 K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Maßzeichnung

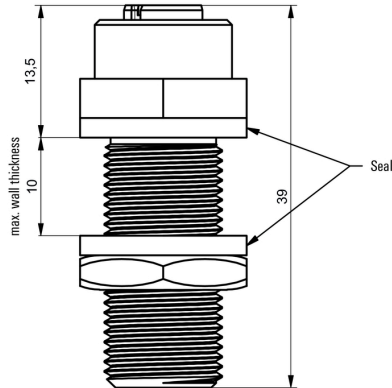

### Maßzeichnung

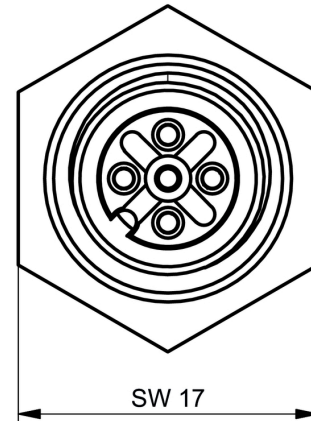

### Polbild

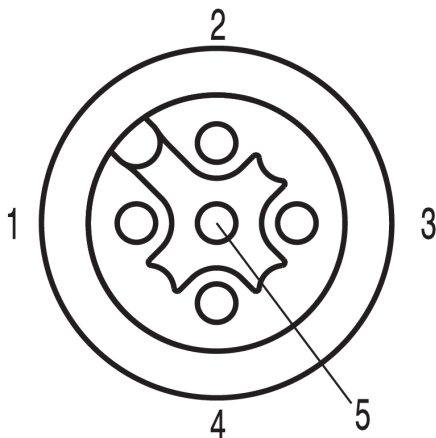

### Polbild

