

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Powerverbinder, Geräteflansch, PROFINET
Best.-Nr.	2493490000
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
VPE	1 Stück

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	36,2 mm	Breite (inch)	1,425 inch
Länge	14,2 mm	Länge (inch)	0,559 inch
Nettogewicht	23 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Farbe	silbergrau	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR	Montageart	4 Schrauben
Schirmung	ungeschirmt	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Verriegelungsart	Push Pull
Verschmutzungsgrad	2		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E92202

Downloads

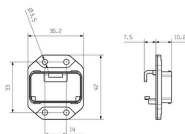
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Maßzeichnung****Montageausschnitt**