

IE-XM-RJ45/IDC-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in
Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.	8808440000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. April 2024 04:35:17 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	54 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung		Aufbau	Einbaufansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik Deckel unverlierbar
Beschaltung	RJ45 Modul-Flansch, gerade farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung	360°; Schirmkontakt	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
---------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GOST Approval](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

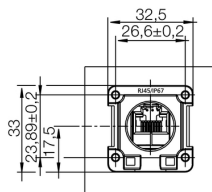

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RJ45 Kupplung / Modul

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-XRJ45/IDC	Ausführung
Best.-Nr.	8808330000	Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
VPE	1 Stück	