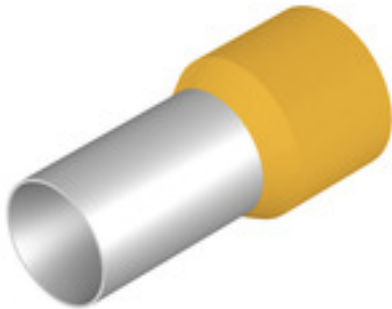


**H70,0/37 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 21 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9028200000</a>
Typ	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
VPE	25 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 26. April 2024 08:20:12 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**H70,0/37 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	3,9 g
--------------	-------

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Abisolierlänge	26 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	12,7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	21 mm
Kragendurchmesser (D2)	16 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm
L1 in mm	37 mm	Leiteranschlussquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2/0	Metallhülsendicke (S1)	0,35 mm

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H70,0/37 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**