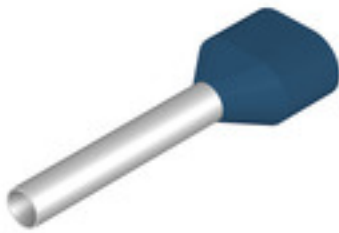


H2,5/27D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, blau
Best.-Nr.	9037520000
Typ	H2,5/27D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493097
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 26. April 2024 02:33:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H2,5/27D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,42 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe blau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	21 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	4,5 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm	L1 in mm	27 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H2,5/27D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**