

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortimentskasten, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	9202640000
Typ	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
VPE	1 Stück

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16,26 inch
Nettogewicht	3.503 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimp-Set Kontakte mit isolierten Verbindern und Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Sortimente

Anzahl AEH	2.000 pcs.	Farbcode	DIN
------------	------------	----------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14D SW	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz		lose	
GTIN (EAN)	4008190153793				
VPE	500 Stück				

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14D GR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau		lose	
GTIN (EAN)	4008190099077				
VPE	500 Stück				

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200090000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200250000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200100000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200180000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 Stück	

Stossverbinder

Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet



Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200510000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 Stück	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200490000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 04:05:05 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	9200500000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 Stück	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		

Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER CARRY LITE 55	Ausführung
Best.-Nr.	9202000000	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248481231	
VPE	1 Stück	


CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

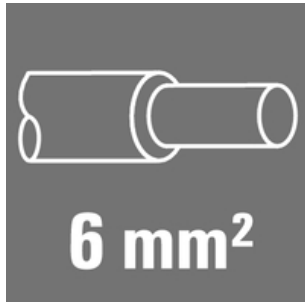

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		

Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200480000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200460000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	9200470000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 Stück	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D W	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß		lose	
GTIN (EAN)	4008190120931				
VPE	500 Stück				

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18D GR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019190000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau		lose	
GTIN (EAN)	4008190141349				
VPE	500 Stück				

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 Stück	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 Stück	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190090623		
VPE	500 Stück		

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Flachsteckhülsen****Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200560000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10408	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200570000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10415	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200540000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10385	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10361	
VPE	100 Stück	