

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| Best.-Nr. | 9202850000 |
| Typ | CTI 6 G |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 |
| VPE | 1 Stück |
| Ersatzteile | 1121010000 |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 250 mm | Breite (inch) | 9,842 inch |
| Nettogewicht | 689,78 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---|------------|--|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für isolierte Verb. 0,5-6 mm ² | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|---|------------|--|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max. | 6 mm ² | Crimpbereich, min. | 0,5 mm ² |
| Kontaktart | isolierte Verbinder | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 10 |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Crimpart/-profil | Ovalcrimp, Parallelcrimp | | |
| Crimpstation | Crimpstation Nummer | 1 | |
| | Leiterquerschnitt, min. | 0,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt, max. | 1,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt AWG, min. | 20 AWG | |
| | Leiterquerschnitt AWG, max. | 16 AWG | |
| | Farbe des Crimping Profil | Rot | |
| | Crimpstation Nummer | 2 | |
| | Leiterquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt, max. | 2,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt AWG, min. | 16 AWG | |
| | Leiterquerschnitt AWG, max. | 14 AWG | |
| | Farbe des Crimping Profil | Blau | |
| | Crimpstation Nummer | 3 | |
| | Leiterquerschnitt, min. | 4 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt, max. | 6 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt AWG, min. | 12 AWG | |
| | Leiterquerschnitt AWG, max. | 10 AWG | |
| | Farbe des Crimping Profil | Gelb | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Wichtiger Hinweis

| | |
|----------------|---|
| Produkthinweis | Nicht für eindrängige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst. |
|----------------|---|

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Anwenderdokumentation

[Manual](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)


Broschüren

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

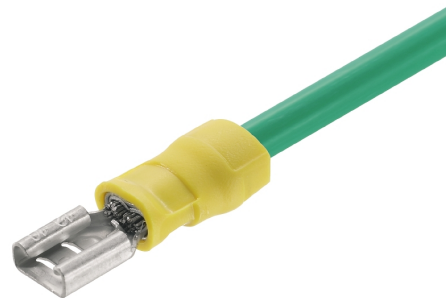

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ersatzteile****Ersatzteile**

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | ERTE GRIFFE CTO | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1121010000 | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| VPE | 1 Stück | |

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Steckverteiler



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTVI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491770000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301465 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VSTVI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491780000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301373 | |
| VPE | 100 Stück | |

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 1,5F488 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200530000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410378 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 2,5F638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200560000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410408 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491680000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301618 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/288 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491740000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301472 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/485 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491660000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301410 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/285 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491730000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301700 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,1-0,5/288 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491630000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301489 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491670000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301502 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491710000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301663 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/4,0-6,0/9512 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491760000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301588 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491720000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301564 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,1-0,5/285 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491620000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301526 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 6F638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200570000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 2,5F488 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200550000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410392 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/285 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491640000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301557 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 1,5F288 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200520000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/4,0-6,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491750000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301816 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIF 1,5F638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200540000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410385 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/485 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491690000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301717 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/288 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491650000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301519 | |
| VPE | 100 Stück | |

 Parallelverbinder



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VPLI/0,1-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491450000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301595 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VPLI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491470000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301571 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VPLI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491460000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301366 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VPLI/4,0-6,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491480000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301359 | |
| VPE | 100 Stück | |

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KQI-M4/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492200000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302301 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M3,5/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492180000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302080 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M2/-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492090000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301892 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M3,5/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492270000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302134 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M4/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492290000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302172 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M4/-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492110000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302103 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M5/S/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492210000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302004 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M3/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492250000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302073 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M3/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492170000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302035 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M8/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492400000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302257 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KQI-M2,5/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492150000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302028 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M10/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492340000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302295 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M3/-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492100000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302011 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M5/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492310000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302271 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M2/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492140000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302127 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M4/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492370000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302264 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M8/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492240000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302066 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M8/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492330000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302325 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M10/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492410000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302363 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M4/S/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492190000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302165 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M5/S/2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492300000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302332 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M5/-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492120000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302042 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M12/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492350000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302059 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M5/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492220000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302110 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M6/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492390000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302509 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M10/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492130000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302158 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M5/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492380000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302219 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M6/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492320000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302417 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M12/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492420000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302189 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M4/S/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492280000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302141 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQI-M6/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492230000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302400 | |
| VPE | 100 Stück | |

Flachstecker



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FSKI/1,5-2,5/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491830000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301830 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 6M638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200600000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410446 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | FSKI/1,5-2,5/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491850000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301687 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 2,5M638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200590000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410439 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/288 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491790000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301540 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491810000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301380 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 1,5M638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200580000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410422 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | FSKI/4,0-6,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491840000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301823 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491820000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301670 | |
| VPE | 100 Stück | |

Stossverbinder



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIB 1,5B25 VF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200490000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410330 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491560000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301656 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VSTI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491550000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301731 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VSTI/4,0-6,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491570000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301809 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIB 6B26 VF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200510000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIB 2,5B25 VF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200500000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410347 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VSTI/0,1-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491540000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301649 | |
| VPE | 100 Stück | |

Ringkabelschuhe

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIR 1,5M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200090000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M3,5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200080000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248409846 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 6M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200230000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410057 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIR 2,5M3,5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200160000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409785 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M8 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200200000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410026 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 6M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200240000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410064 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M10 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200210000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410033 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M3 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200150000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409778 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M3 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200070000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409839 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M8 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200120000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409747 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200100000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409860 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 6M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200250000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410071 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200190000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410019 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M10 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2792000000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4064675073192 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200180000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409808 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 2,5M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200170000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409792 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIR 6M10 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200270000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410095 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 6M8 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200260000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410088 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIR 1,5M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200110000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248409730 | |
| VPE | 100 Stück | |

Gabelkabelschuhe



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M6/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491260000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301182 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 1,5M3 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200290000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410118 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M3,5/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492610000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302097 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M5/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492580000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301793 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M10/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491320000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301199 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 2,5M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200370000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410194 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M3,5/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492530000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302370 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 6M10 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200450000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410293 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | LIS 1,5M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200330000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410156 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M4/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491270000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301342 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M4/S/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492620000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302387 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 2,5M3,5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200360000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410187 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M8/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491310000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301298 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M4/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492630000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302424 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 6M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200420000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410262 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 6M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200410000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410255 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 6M8 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200440000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410286 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQIG-M6/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491290000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301328 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M3/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492600000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302202 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KQIG-M5/-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492640000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302448 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 6M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200430000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410279 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M5/-6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491280000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301311 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 2,5M3 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200350000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410170 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 2,5M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200380000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410224 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M4/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492550000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302240 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M4/S/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492540000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302523 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 1,5M5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200320000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410149 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 1,5M4 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200310000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410132 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 2,5M6 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200390000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410231 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIS 1,5M3,5 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200300000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410125 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M6/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492590000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302318 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQIG-M3/-1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492520000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302431 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIF 1,5F638 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200640000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot |
| GTIN (EAN) | 40322484 10484 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/288 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491870000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301908 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/285 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491860000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301915 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491930000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301762 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491940000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301922 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/488 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491890000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301786 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491910000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301847 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/485 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491920000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301694 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/4,0-6,0/638 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491950000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301946 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 2,5F638 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200650000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau |
| GTIN (EAN) | 40322484 10491 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIF 6F638 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200660000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410507 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/485 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491880000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301748 | |
| VPE | 100 Stück | |

Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KSI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491410000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301632 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KSI/4,0-6,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491420000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118300994 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KSI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491390000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301458 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KSI/0,1-0,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491370000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301625 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIP 1,5R12 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200460000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410309 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIP 6R14 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200480000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIP 2,5R12 V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200470000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:53:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KSI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491380000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301441 | |
| VPE | 100 Stück | |

Rundsteckhülsen, vollisoliert



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VRSHVI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492030000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301854 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSHVI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492020000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301984 | |
| VPE | 100 Stück | |

Flachsteckhülsen mit Abzweig



Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LIF 2,5T638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200620000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410460 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LIF 6T638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200630000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410477 | |
| VPE | 100 Stück | |

CTI 6 G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 1,5T638 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200610000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410453 | |
| VPE | 100 Stück | |

Hakenförmige Kabelschuhe

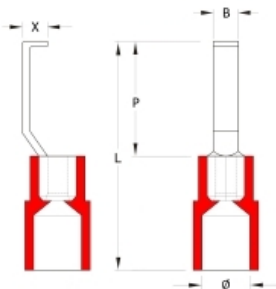

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen. Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HBT 2,5 - 3,0 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1312450000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HBT 6,0 - 3,0 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1312470000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118114980 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HBT 6,0 - 4,6 GE | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1216230000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118000337 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HBT 2,5 - 4,6 BL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1233330000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118016901 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HBT 1,5 - 3,0 RT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1312440000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4050118115055 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HBT 1,5 - 4,6 RT | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1233340000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4050118210972 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HOOKBLA 0,25-1,5 SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9036290000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,25 mm² - 1,5 mm², 16,75 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248175925 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | HOOKBLA 1,0-2,5 SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9036300000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1 mm² - 2,5 mm², 16,75 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248175932 | |
| VPE | 100 Stück | |

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Rundsteckhülsen



Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VRSHVI/4,0-6,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492010000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301960 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSHVI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491990000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301878 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LID 1,5F4 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200700000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410545 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSHV/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491980000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301939 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LID 6,0F5 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200720000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410569 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LID 2,5F5 RF | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200710000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410552 | |
| VPE | 100 Stück | |

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Rundstecker



Isolierte Rundstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LID 6M5 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200690000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb |
| GTIN (EAN) | 40322484 10538 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSTI/4,0-6,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492060000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301885 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSTI/1,5-2,5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492050000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301861 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LID 1,5M4 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200670000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| GTIN (EAN) | 40322484 10514 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | VRSTI/0,5-1,0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492040000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301779 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | LID 2,5M5 R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9200680000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 40322484 10521 | |
| VPE | 100 Stück | |