


SAKS 1/35/G20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

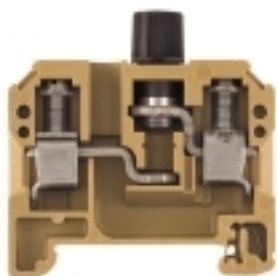Obrázek výrobku

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm ² , 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-O, 5 VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky	0501620000
Typ	SAKS 1/35/G20
GTIN (EAN)	4008190111229
Množství	20 ks

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2,087 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	36,5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Materiál	KrG	Barevný	Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, 5 VA		

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	10 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí C (CSA)	600 V	Velikost proudu C (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	12400-198		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Otevřené strany	pravá
Počet podobných svorek	1	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	10 A
Proud při maximu vodičů	10 A	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,82 W
Závažnost znečištění	3		

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele	AC/DC
----------------------	-------

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

Displej	Bez LED	Držák pojistky (držák kazety)	k upevnění šroubem
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Provozní napětí, max.	500 V
Typ napětí ukazatele	AC/DC		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	10 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	26 AWG
Velikost napětí C (UR)	600 V	Velikost proudu C (UR)	6.3 A
Č. osvědčení (UR)	E60693		

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 10 mm ²	Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
---	--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	B6
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 4	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	16 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,13 mm ²	Utahovací moment, max.	2,4 Nm
Utahovací moment, min.	1,2 Nm	Velikost nože	1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	4		

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:13:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	VDE Certificate Lloyds Register Certificate Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditions TerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK G20/SAKS1	Verze
Číslo objednávky	0982100000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Množství	20 ks	
Typ	SK SAKS1/G25	Verze
Číslo objednávky	0982000000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Množství	20 ks	
Typ	SK E16/SAKS2	Verze
Číslo objednávky	0984110000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Množství	25 ks	
Typ	SK E14 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	0939410000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Množství	20 ks	
Typ	SK E18 SAKS5	Verze
Číslo objednávky	0959310000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	46350000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	46370000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	DEK 5/8 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4056750000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	

Řada SAK



SAK
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AP SAK4-10 BL	Verze
Číslo objednávky	4017980000	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190171087	66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG	Verze
Číslo objednávky	40191320000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 54 mm, Šířka: 3
GTIN (EAN)	4008190031688	mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 RT	Verze
Číslo objednávky	4017900000	Koncová deska (svorky), Červená, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190125059	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16 BL	Verze
Číslo objednávky	40303680000	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 58 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190025199	66
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKB/C/T KRG	Verze
Číslo objednávky	40146720000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 65 mm, Šířka: 3
GTIN (EAN)	4008190027995	mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG	Verze
Číslo objednávky	4017920000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 40 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4008190135904	1.5 mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG/BL	Verze
Číslo objednávky	4017970000	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190049607	KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP RSF1 KRG	Verze
Číslo objednávky	40170420000	Koncová deska (svorky), Středně žlutá, Výška: 50 mm, Šířka: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099107	V-0, KrG
Množství	10 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	AP KSKM	Verze
Číslo objednávky	4509630000	SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190456771	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16	Verze
Číslo objednávky	4503660000	Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 58 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190110765	PA 66
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG/DB	Verze
Číslo objednávky	4591300000	Koncová deska (svorky), Tmavě běžová, Výška: 54 mm, Šířka: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099763	V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10	Verze
Číslo objednávky	4517960000	Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190081485	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 DB	Verze
Číslo objednávky	4505100000	Koncová deska (svorky), Tmavě běžová, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190394875	V-0, Wemid
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 I	Verze
Číslo objednávky	4517910000	Koncová deska (svorky), Světle šedá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190183707	V-2, PA 66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKA KRG	Verze
Číslo objednávky	4534220000	Koncová deska (svorky), Tmavě běžová, Žlutá, Výška: 82 mm, Šířka: 3
GTIN (EAN)	4008190167943	mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	

QL / SAKH 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 3 SAKH10	Verze
Číslo objednávky	4531500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190056490	mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Šířka: 26.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 2 SAKH10	Verze
Číslo objednávky	4531400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190114237	mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Šířka: 16.9 mm
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:13:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Měď

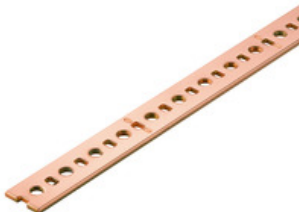

Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Číslo objednávky	0980200000	Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	

QL / SAKA

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0935500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 19.9 mm
GTIN (EAN)	4008190099404	
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0938500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 115.1 mm
GTIN (EAN)	4008190063313	
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0935600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 31.8 mm
GTIN (EAN)	4008190032081	
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0935700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 43.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118822	
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAKB10	Verze
Číslo objednávky	0938400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 97 mm
GTIN (EAN)	4008190139452	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	0983560000	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

QL / SAK 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKB10	Verze
Číslo objednávky	014100000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190056605	mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 17 mm
Množství	100 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Číslo objednávky	4058800000	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190140175	V-O, Wemid
Množství	20 ks	

Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verze
Číslo objednávky	4077100000	SAK řada, Upevňovací šroub, Měď
GTIN (EAN)	4008190060350	
Množství	100 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připojují přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.

SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHT 7	Verze
Číslo objednávky	17960000	SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, Bílá
Množství	20 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1909820000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Těsnící kroužky



Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4	Verze
Číslo objednávky	4138000000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Hliník, Růžová
Množství	50 ks	
Typ	P 14/10 D01 RT SAKS4	Verze
Číslo objednávky	4328700000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Hliník, Červená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4	Verze
Číslo objednávky	4138100000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Hliník, Hnědá
Množství	50 ks	
Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4	Verze
Číslo objednávky	4328600000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Hliník, Zelená
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	56740000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojnícemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Číslo objednávky	80300000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

Řada SAK



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TSCH 3 SAKD2.5 N	Verze
Číslo objednávky	4966860000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 2	Verze
Číslo objednávky	4953660000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
Množství	100 ks	
Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Verze
Číslo objednávky	4974700000	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 65 mm, Šířka: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
Množství	20 ks	
Typ	TW DK4 HP/DBR/2	Verze
Číslo objednávky	4933500000	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 65 mm, Šířka: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190009052	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	TW 4 SAK4-10	Verze
Číslo objednávky	4930160000	Předělová deska (svorka), Běžová, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190096335	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10 BL	Verze
Číslo objednávky	4930180000	Předělová deska (svorka), Modrá, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190114138	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 1	Verze
Číslo objednávky	4919160000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190097219	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 6 DK1 S4	Verze
Číslo objednávky	4902600000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 4 AKZ4	Verze
Číslo objednávky	4963360000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190136680	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2	Verze
Číslo objednávky	4907000000	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 80 mm, Šířka: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190002732	V-2, PA 66
Množství	20 ks	

Neizolované



Neizolované sběrníkové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 35/M6X16	Verze
Číslo objednávky	4966500000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm ² , Šířka: 14
GTIN (EAN)	4008190102814	mm, M 6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZB 4	Verze
Číslo objednávky	4916500000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm ² , Šířka: 5.3
GTIN (EAN)	4008190061999	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6	Verze
Číslo objednávky	4956700000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm ² , Šířka: 5.3
GTIN (EAN)	4008190188412	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZBE 6	Verze
Číslo objednávky	0459500000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190032692	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16 ZKSC	Verze
Číslo objednávky	0416600000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 16 mm², Šířka: 10
GTIN (EAN)	4008190145989	mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	

5x20



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Číslo objednávky	0431000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Číslo objednávky	0430600000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0430900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0431200000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0430700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Číslo objednávky	0430800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Číslo objednávky	0431100000	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35/G20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Číslo objednávky	0431400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Číslo objednávky	0430300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Číslo objednávky	0430400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Číslo objednávky	0430500000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0431300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Číslo objednávky	0439000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	

6.3x32

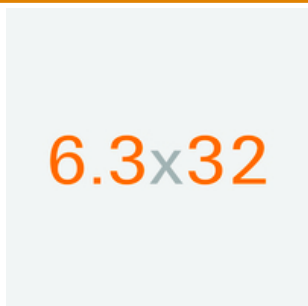

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VH 25.4/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	0446200000	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519759	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	409850000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	180 ks	

Řada SAK

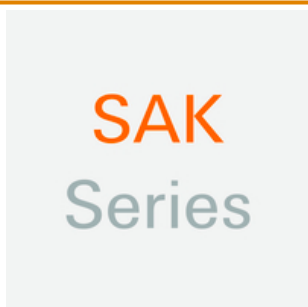

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AD 4 SAK10	Verze
Číslo objednávky	4078600000	Víko svorky, Žlutá, PVC, Výška: 39.6 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 1 mm, HB
GTIN (EAN)	4008190068288	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Číslo objednávky	4008350000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056316	
Množství	1 ks	

Montážní šrouby QL



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M3 D 128-A 3	Verze
Číslo objednávky	4008190035914	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190035914	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	09840000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, Bílá
Množství	900 ks	

Izolační kryty



Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IK 16/ZB16 BL	Verze
Číslo objednávky	02980000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 GG ZB4	Verze
Číslo objednávky	0475460000	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 BL ZB4	Verze
Číslo objednávky	0475480000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IK 16/ZB 16 GG	Verze
Číslo objednávky	0502960000	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Množství	50 ks	
Typ	IK 6 GG ZBE6K	Verze
Číslo objednávky	0526060000	Kryt víka (svorka), Ocel
GTIN (EAN)	4008190128647	
Množství	50 ks	
Typ	IK 35/ZB35 BL	Verze
Číslo objednávky	0502780000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Množství	50 ks	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Verze
Číslo objednávky	0514400000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
GTIN (EAN)	4008190086152	Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20
Množství	2 m	mm, Délka drážek: 25.00 mm

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB	Verze
Číslo objednávky	0535900000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190036409	mm (P): 6.50, Izolované: Ne, Šířka: 1.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	VH 19/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	0585100000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 5, Výška: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Hloubka: 17.5 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:13:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VH 13.6/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	0399700000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 7 mm, Výška: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Hloubka: 13.6 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK6N/SAKT	Verze
Číslo objednávky	0394700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190148027	mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 7 mm
Množství	50 ks	
Typ	VH 23/6/4.2 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0348700000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6, Výška: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190185923	Hloubka: 23 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK16/SAKA	Verze
Číslo objednávky	0335800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190132088	mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 8 mm
Množství	50 ks	
Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Číslo objednávky	0349000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 4.9, Výška: 4.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190129507	Hloubka: 12 mm, Měď
Množství	100 ks	
Typ	VL 2 RSF 1+2	Verze
Číslo objednávky	0328400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190059095	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 19 mm
Množství	10 ks	
Typ	VH 17.5/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	0385200000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 5 mm, Výška: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Hloubka: 17.5 mm, Počet pólů: 1, Měď
Množství	50 ks	
Typ	VH 20/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	0346100000	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519742	
Množství	10 ks	

E 16

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 16 ve velikostech od 10 A do 25 A.

E 16

Všeobecné objednací údaje

Typ	E 16/10A RT TNDZ	Verze
Číslo objednávky	0308500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190067120	
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:13:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	E 16/20A BL TNDZ	Verze
Číslo objednávky	4908700000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190044886	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/25A GE TNDZ	Verze
Číslo objednávky	4908800000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190037314	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/16A GR TNDZ	Verze
Číslo objednávky	4908600000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190015121	
Množství	25 ks	

Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	4948900000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	4971300000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	4957400000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Číslo objednávky	4971200000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 1	Verze
Číslo objednávky	0206160000	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 2	Verze
Číslo objednávky	0199360000	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 32/1	Verze
Číslo objednávky	0676000000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Šířka: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1 ALT	Verze
Číslo objednávky	0495160000	Bočnice, Běžová, TS 32, V-2, Polyamid 66, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ks	

Testovací zdířky

STB

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 18/RSF1	Verze
Číslo objednávky	0286500000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190515591	Hloubka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	0135200000	SAK řada, Patice
GTIN (EAN)	4008190172862	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	4976300000	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Červená, 2 mm²,
GTIN (EAN)	4008190026080	Počet připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm, Výška: 9 mm
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.3 RT	Verze
Číslo objednávky	4980400000	Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Množství	20 ks	
Typ	ZS 2.3/4	Verze
Číslo objednávky	4949600000	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Červená, Počet
GTIN (EAN)	4008190022785	připojení: 1, V-2, Polyamid 66, Počet pólů: 4, Šířka: 6.5 mm, Výška: 6.5
Množství	20 ks	mm
Typ	PS 4 F.STB 4	Verze
Číslo objednávky	4999600000	Testovací adaptér (svorka), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.0 OR	Verze
Číslo objednávky	4993800000	Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Množství	20 ks	

QL / RSF1+2

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 10 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	4941700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 20 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190003173	mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 106 mm
Množství	20 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QL 4 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	4267600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190174859	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 40 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	4267500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190116835	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 29 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 2 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	4267400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190139988	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 18 mm
Množství	50 ks	

Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Číslo objednávky	4136400000	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

QL / SAKS

Propojku lze snadno montovat a demontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 10 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	4038900000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 261.4 mm
GTIN (EAN)	4008190105723	
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	4028100000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Šířka: 58 mm
GTIN (EAN)	4008190097639	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QL 2 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	0328000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190071165	mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Šířka: 34 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	0339000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190025335	mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 226 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	0391500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190036881	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 31.9 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	0391600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190105518	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 44.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	0391400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190123130	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 18.9 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 2 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	0307800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190144364	mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Šířka: 40.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	0338800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190127039	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 122.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	0308000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190069100	mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Šířka: 95.8 mm
Množství	20 ks	

Profily vík



Profily krytů poskytují ochranu před vnějším dopadem na funkční oblasti svorkovnic nebo ve spojení s našimi podpěrami pro celý pás svorek. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ADP 2/HP2 1M	Verze
Číslo objednávky	0385300000	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Množství	1 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	09810000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

E 14

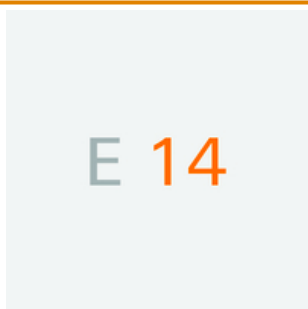

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 14 ve velikostech od 2 A do 16 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	E 14/6A GN	Verze
Číslo objednávky	28300000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190002190	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/4A BR	Verze
Číslo objednávky	37500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190142629	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/16A GR	Verze
Číslo objednávky	28500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190152161	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	E 14/2A RS	Verze
Číslo objednávky	0337400000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190069094	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/10A RT	Verze
Číslo objednávky	0328400000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190000288	
Množství	10 ks	

Izolované



Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Verze
Číslo objednávky	0502660000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14
GTIN (EAN)	4008190052294	mm, M 6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZB 4G BL	Verze
Číslo objednávky	0922180000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4
GTIN (EAN)	4008190050504	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K SW	Verze
Číslo objednávky	0475310000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, Šířka: 7 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190008406	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	0525960000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Žlutá, Zelená, 6 mm², Šířka:
GTIN (EAN)	4008190145026	8 mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G SW	Verze
Číslo objednávky	0922110000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4
GTIN (EAN)	4008190189310	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K SW	Verze
Číslo objednávky	0502810000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M
GTIN (EAN)	4008190332563	4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K BL	Verze
Číslo objednávky	0565480000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190086831	Ocel
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:13:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZB 4K BL	Verze
Číslo objednávky	0475380000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K SW	Verze
Číslo objednávky	0525910000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 6 mm², Šířka: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190977054	M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K SW M6X16	Verze
Číslo objednávky	0502610000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14
GTIN (EAN)	4008190332587	mm, M 6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Verze
Číslo objednávky	0502680000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14
GTIN (EAN)	4008190004385	mm, M 6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZB 16K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	0502860000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 16 mm², Šířka: 10
GTIN (EAN)	4008190188795	mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	0565460000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190032609	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K BL	Verze
Číslo objednávky	0525980000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 6 mm², Šířka: 8
GTIN (EAN)	4008190060886	mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	0475360000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190188047	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GG HENSEL	Verze
Číslo objednávky	0524560000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, Ocel
GTIN (EAN)	4032248330973	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G GN/GE	Verze
Číslo objednávky	0522160000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4
GTIN (EAN)	4008190014278	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K BL	Verze
Číslo objednávky	0502880000	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 16 mm², Šířka: 10
GTIN (EAN)	4008190014186	mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice




Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAKB/C/T	Verze
Číslo objednávky	0342920000	Předělová deska (svorka), Běžová, Výška: 75 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190069933	66
Množství	20 ks	

5x25

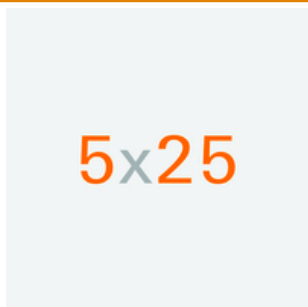

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	G 25/0.50A/M WS	Verze
Číslo objednávky	0510300000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/10.0A/M RT	Verze
Číslo objednávky	0593100000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.25A/M GE	Verze
Číslo objednávky	0546900000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Verze
Číslo objednávky	0658000000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Verze
Číslo objednávky	0592800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 25/6.30A/F GN	Verze
Číslo objednávky	4592900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Verze
Číslo objednávky	4546400000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Verze
Číslo objednávky	4592700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Množství	10 ks	

Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Q 10 SAK10	Verze
Číslo objednávky	4574000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 96.1 mm
GTIN (EAN)	4008190016166	
Množství	20 ks	
Typ	Q 4 SAK10	Verze
Číslo objednávky	4573000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 36.7 mm
GTIN (EAN)	4008190129750	
Množství	50 ks	
Typ	Q 2 SAK10	Verze
Číslo objednávky	4571000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 16.9 mm
GTIN (EAN)	4008190103545	
Množství	50 ks	
Typ	Q 3 SAK10	Verze
Číslo objednávky	4572000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 26.8 mm
GTIN (EAN)	4008190135379	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Podpěra montážní lišty



Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Číslo objednávky	494920000	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-O, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	Přišroubováno
Množství	10 ks	

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitřených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	09830000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	09801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Mosaz



Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Číslo objednávky	59800000	Připojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M3X22 PA/RT	Verze
Číslo objednávky	4128900000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Polyamid 66, Hloubka: 4.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190084158	Šířka: 4.8 mm, Výška: 22 mm
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X20	Verze
Číslo objednávky	4362800000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190114053	Výška: 20 mm
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X9T	Verze
Číslo objednávky	4103300000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Výška: 9 mm
Množství	100 ks	
Typ	KISC M3X6 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	4346200000	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
GTIN (EAN)	4008190175658	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X30	Verze
Číslo objednávky	4167100000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190187897	Výška: 30 mm
Množství	50 ks	
Typ	BFSC M3X25	Verze
Číslo objednávky	4192500000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Hloubka: 4.8 mm, Šířka: 4.8
GTIN (EAN)	4008190177027	mm, Výška: 25 mm
Množství	100 ks	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007130000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392012	
Množství	500 ks	