

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 400 V, 16 A, E14, Tmavě béžová |
| Objednací číslo | 0501800000 |
| Typ | SAKS 4/35 DB |
| GTIN (EAN) | 4008190045067 |
| Množství | 20 ks |

Datum vytvoření 23. května 2024 13:00:04 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 65 mm | Hloubka (v palcích) | 2,559 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 66 mm | Výška | 75 mm |
| Výška (v palcích) | 2,953 inch | Šířka | 24 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,945 inch | Čistá hmotnost | 77,95 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----|
| Verze | Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ne |
| Počet potenciálů | 1 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Počet pólů na řadu | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| Lišta | TS 35 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------|--------------|
| Materiál | KrG | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0, 5 VA | | |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 8 AWG | Průřez vodiče min. (CSA) | 22 AWG |
| Velikost napětí B (CSA) | 600 V | Velikost napětí C (CSA) | 600 V |
| Velikost napětí D (CSA) | 600 V | Velikost proudu B (CSA) | 30 A |
| Velikost proudu C (CSA) | 30 A | Velikost proudu D (CSA) | 5 A |
| Č. osvědčení (CSA) | 12400-188 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Otevřené strany | zařeno |
| Počet podobných svorek | 1 | Typ montáže | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|
| Jmenovitý průřez | 10 mm ² | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovité napětí k sousední svorce | 400 V | Jmenovité DC napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud | 16 A | Proud při maximu vodičů | 16 A |
| Standardy | IEC 60947-7-3 | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0,56 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,82 W |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Displejový prvek

| | |
|----------------------|-------|
| Typ napětí ukazatele | AC/DC |
|----------------------|-------|

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| Displej | Bez LED | Držák pojistky (držák kazety) | k upevnění šroubem |
| Kazetová pojistka | E14 | Provozní napětí, max. | 400 V |
| Typ napětí ukazatele | AC/DC | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 8 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 8 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (UR) | 600 V | Velikost proudu C (UR) | 30 A |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------|
| Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. | 10 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení | | |

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| Délka odizolování | 14 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | B6 |
| Počet připojení | 2 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 16 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně splétaný, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně splétaný, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčený, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčený, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétaný, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétaný, min. | 0,5 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Svěrný šroub | M 4 | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Typ připojení 2 | Šroubové připojení | Upínací rozsah, max. | 16 mm ² |
| Upínací rozsah, min. | 0,22 mm ² | Utahovací moment, max. | 2,4 Nm |
| Utahovací moment, min. | 1,2 Nm | Velikost nože | 1,0 x 5,5 mm |

Všeobecně

| | | | |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| Lišta | TS 35 | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Standardy | IEC 60947-7-3 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce |
|----------------------|---|

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 |

Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Lloyds Register Certificate Declaration of Conformity |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připínají přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.

SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SCHT 7 | Verze |
| Objednací číslo | 6517960000 | SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 20 ks | |

Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 18/RSF1 | Verze |
| Objednací číslo | 6286500000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190515591 | Hloubka: 23 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 | Verze |
| Objednací číslo | 6135200000 | SAK řada, Patice |
| GTIN (EAN) | 4008190172862 | |
| Množství | 50 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6609830000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |

Profily vík



Profily krytů poskytují ochranu před vnějším dopadem na funkční oblasti svorkovnic nebo ve spojení s našimi podpěrami pro celý pás svorek. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | ADP 2/HP2 1M | Verze |
| Objednací číslo | 6485300000 | SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190051716 | |
| Množství | 1 m | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní šrouby QL




Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | SS M3 D 128-A 3 | Verze |
| Objednací číslo | 6164400000 | Pojistná podložka, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190035914 | |
| Množství | 50 ks | |

E 16

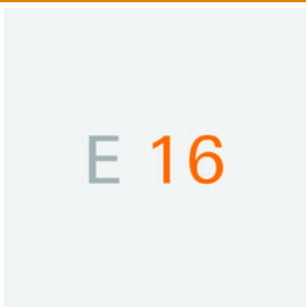

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 16 ve velikostech od 10 A do 25 A.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | E 16/25A GE TNDZ | Verze |
| Objednací číslo | 6208800000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190037314 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | E 16/10A RT TNDZ | Verze |
| Objednací číslo | 6208500000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190067120 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | E 16/20A BL TNDZ | Verze |
| Objednací číslo | 6208700000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190044886 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | E 16/16A GR TNDZ | Verze |
| Objednací číslo | 6208600000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190015121 | |
| Množství | 25 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | AD 4 SAK10 | Verze |
| Objednací číslo | 6178600000 | Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 39.6 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190068288 | mm |
| Množství | 50 ks | |

Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | Q 2 SAK10 | Verze |
| Objednací číslo | 6457100000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90, |
| GTIN (EAN) | 4008190103545 | Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 10 SAK10 | Verze |
| Objednací číslo | 6457400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190016166 | 9.90, Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | Q 3 SAK10 | Verze |
| Objednací číslo | 6457200000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90, |
| GTIN (EAN) | 4008190135379 | Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 4 SAK10 | Verze |
| Objednací číslo | 6457300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90, |
| GTIN (EAN) | 4008190129750 | Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | EWK 2 | Verze |
| Objednací číslo | 6199360000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | WEW 32/1 | Verze |
| Objednací číslo | 6067600000 | Bočnice, PA 66 GF 30, Tmavě béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190099657 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EWK 1 | Verze |
| Objednací číslo | 6206160000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EWK 1 ALT | Verze |
| Objednací číslo | 6495160000 | Bočnice, Polyamid 66, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | |
| Množství | 50 ks | |

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | VH 17.5/5/3.4 | Verze |
| Objednací číslo | 6285200000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 mm, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190054717 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VL 2 SAK6/10/SAKB | Verze |
| Objednací číslo | 6135900000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50, Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190036409 | |
| Množství | 50 ks | |

Datum vytvoření 23. května 2024 13:00:04 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 4/35 DB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | VH 13.6/6.3/4.3 | Verze |
| Objednáací číslo | 6299700000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 7 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 13.6 |
| GTIN (EAN) | 4008190018313 | mm, Cu Zn |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VH 19/5/3.4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6285100000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190189297 | mm, Cu Zn |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VL 2 RSF 1+2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6528400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190059095 | 11.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | VH 20/5/3.4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6446100000 | Maketa pojistky |
| GTIN (EAN) | 4008190519742 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | VL 2 SAK16/SAKA | Verze |
| Objednáací číslo | 6135800000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190132088 | 12.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VL 2 SAK6N/SAKT | Verze |
| Objednáací číslo | 6194700000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190148027 | Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VH 12/4.9/3.3 | Verze |
| Objednáací číslo | 6249000000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 4.9 mm, Šířka: 4.9 mm, Hloubka: |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | 12 mm, Měď |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | VH 23/6/4.2 SAKA10 | Verze |
| Objednáací číslo | 6348700000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 23 |
| GTIN (EAN) | 4008190185923 | mm, Cu Zn |
| Množství | 50 ks | |

6.3x32

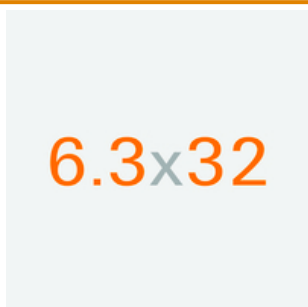

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | VH 25.4/6.3/4.3 | Verze |
| Objednáací číslo | 6446200000 | Maketa pojistky |
| GTIN (EAN) | 4008190519759 | |
| Množství | 10 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

Řada SAK



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TW AST1/PA HP/DBR/0.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6474700000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 60 mm, Tmavě |
| GTIN (EAN) | 4008190078508 | hnědá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | TW DK4 HP/DBR/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6833500000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 47.5 mm, Tmavě |
| GTIN (EAN) | 4008190009052 | hnědá |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | PS 2.3 RT | Verze |
| Objednací číslo | 6180400000 | Testovací adaptér (svorka), 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | PS 4 F.STB 4 | Verze |
| Objednací číslo | 6299600000 | Testovací adaptér (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| Množství | 20 ks | |

QL / SAKH 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | QL 3 SAKH10 | Verze |
| Objednací číslo | 6131500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190056490 | 14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 2 SAKH10 | Verze |
| Objednací číslo | 6131400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190114237 | 14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QL / SAK 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | QL 2 SAKB10 | Verze |
| Objednací číslo | 6114100000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190056605 | 10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 100 ks | |

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | BFSC M4X30 | Verze |
| Objednací číslo | 6267100000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190187897 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | BFSC M4X20 | Verze |
| Objednací číslo | 6362800000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190114053 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BFSC M3X25 | Verze |
| Objednací číslo | 6292500000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BFSC M4X9T | Verze |
| Objednací číslo | 6103300000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190023348 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BFSC M3X22 PA/RT | Verze |
| Objednací číslo | 6128900000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190084158 | |
| Množství | 100 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KISC M3X6 SAKS1 | Verze |
| Objednávací číslo | 6346200000 | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190175658 | |
| Množství | 100 ks | |

QL / SAKA

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | QL 2 SAKA10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6135500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190099404 | 12.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 10 SAKB10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6338400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190139452 | 6.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 4 SAKA10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6135700000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190118822 | 12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 3 SAKA10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6135600000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190032081 | 12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 10 SAKA10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6338500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190063313 | 6.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skřínce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | SH 2 | Verze |
| Objednací číslo | 6494920000 | Podpora přípojnice |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Množství | 10 ks | |

Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Verze |
| Objednací číslo | 6348900000 | Přípojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| Množství | 1 m | |
| Typ | SSCH 7.3X1.2X1000 | Verze |
| Objednací číslo | 6071200000 | Přípojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| Množství | 1 m | |
| Typ | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Verze |
| Objednací číslo | 6571300000 | Přípojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| Množství | 1 m | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Těsnící kroužky



Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | P 14/10 D01 RT SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6328700000 | Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190010294 | Hliník, Červená |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | P 14/6 D01 GN SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6328600000 | Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190004248 | Hliník, Zelená |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | P 14/4 D01 BR SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6138100000 | Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190077365 | Hliník, Hnědá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | P 14/2 D01 RS SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6138000000 | Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190114664 | Hliník, Růžová |
| Množství | 50 ks | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDS 1.0X5.5X150 | Verze |
| Objednací číslo | 6008350000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | |
| Množství | 1 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | SS M4 D 128-A 4 | Verze |
| Objednací číslo | 6136400000 | Pojistná podložka, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | |
| Množství | 100 ks | |

Bočnice



Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | TW SAKB/C/T | Verze |
| Objednací číslo | 6242920000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 75 mm x 42.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN) | 4008190069933 | |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojniciemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | ESCH 1 M | Verze |
| Objednací číslo | 6280300000 | Přípojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| Množství | 10 m | |

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6514400000 | Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 | Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a |
| Množství | 2 m | pasivovaný |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6.5 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6609850000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 180 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6856740000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 800 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 0046350000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 800 ks | |

Řada W



Elektroinstalace budov

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10x3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | HP NT6/10 BL | Verze |
| Objednací číslo | 0352880000 | Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezilehlá deska, 40 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190135126 | x 2 mm, Modrá |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W

W
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WTW EN | Verze |
| Objednací číslo | 6058800000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | běžová |
| Množství | 20 ks | |

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SK E14 SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6339410000 | Šroubovací víko (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190032104 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | SK SAKS1/G25 | Verze |
| Objednací číslo | 6282000000 | Šroubovací víko (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190078492 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | SK E16/SAKS2 | Verze |
| Objednací číslo | 6284110000 | Šroubovací víko (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190006204 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | SK E18 SAKS5 | Verze |
| Objednací číslo | 6359310000 | Šroubovací víko (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190002121 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | SK G20/SAKS1 | Verze |
| Objednací číslo | 6282100000 | Šroubovací víko (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190004606 | |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK



SAK
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | EW 35 | Verze |
| Objednací číslo | 6383560000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ks | |

QL / SAKS

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | QL 10 SAKS2 | Verze |
| Objednací číslo | 6338900000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190105723 | 10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 2 SAKS4 | Verze |
| Objednací číslo | 6328000000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190071165 | 24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 10 SAKS1 | Verze |
| Objednací číslo | 6338800000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190127039 | 13.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 2 SAKS2 | Verze |
| Objednací číslo | 6207800000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190144364 | 27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 3 SAKS1 | Verze |
| Objednací číslo | 6191500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190036881 | 13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | QL 4 SAKS2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6208000000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190069100 | 27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 2 SAKS1 | Verze |
| Objednávací číslo | 6191400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190123130 | 13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 4 SAKS1 | Verze |
| Objednávací číslo | 6191600000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190105518 | 13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 3 SAKS4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6328100000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190097639 | 24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 10 SAKS4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6339000000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190025335 | 10.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |

E 14

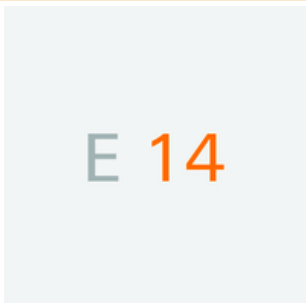

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 14 ve velikostech od 2 A do 16 A.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | E 14/10A RT | Verze |
| Objednávací číslo | 6328400000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190000288 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | E 14/2A RS | Verze |
| Objednávací číslo | 6137400000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190069094 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | E 14/6A GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6328300000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190002190 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | E 14/16A GR | Verze |
| Objednávací číslo | 6328500000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190152161 | |
| Množství | 10 ks | |

Datum vytvoření 23. května 2024 13:00:04 CEST

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | E 14/4A BR | Verze |
| Objednávací číslo | 6137500000 | Aktivní komponenty, Kazetová pojistka |
| GTIN (EAN) | 4008190142629 | |
| Množství | 10 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|---------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6.5 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 609840000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 900 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007120000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Množství | 600 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 609801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Řada SAK



Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | AP RSF1 KRG | Verze |
| Objednací číslo | 6270420000 | Koncová deska (svorky), 50 mm x 3 mm, Středně žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190099107 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | AP SAKS1+3 KRG | Verze |
| Objednací číslo | 6191320000 | Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190031688 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP SAKS1+3 KRG/DB | Verze |
| Objednací číslo | 6191300000 | Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4008190099763 | |
| Množství | 20 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | AP KSKM | Verze |
| Objednáací číslo | 6509630000 | SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4008190456771 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP SAKB/C/T KRG | Verze |
| Objednáací číslo | 6146720000 | Koncová deska (svorky), 65 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190027995 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP SAKA KRG | Verze |
| Objednáací číslo | 6134220000 | Koncová deska (svorky), 82 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190167943 | |
| Množství | 20 ks | |

QL / RSF1+2

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | QL 4 RSF1+2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6267600000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190174859 | 11.00, Izolované: Ne, 41 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 2 RSF1+2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6267400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190139988 | 11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QL 10 RSF1+2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6341700000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190003173 | 8.00, Izolované: Ne, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | QL 3 RSF1+2 | Verze |
| Objednáací číslo | 6267500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190116835 | 11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6609820000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Mosaz



Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Typ | SA 3.00X10.00X1000 CUZN ... | Verze |
| Objednací číslo | 6259800000 | Připojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| Množství | 1 m | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 0856750000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 160 ks | |
| Typ | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 046370000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 160 ks | |

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6609810000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |

SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007130000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Množství | 500 ks | |

Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | KISC M3X20 SAK10 CU5 | Verze |
| Objednací číslo | 6377100000 | SAK řada, Upevňovací šroub, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | |
| Množství | 100 ks | |


SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Měď

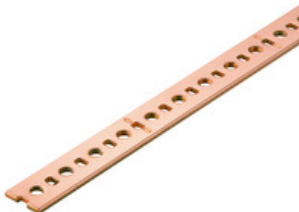

Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | NSCH 1M | Verze |
| Objednací číslo | 6280200000 | Přípojnice (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| Množství | 10 m | |