

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

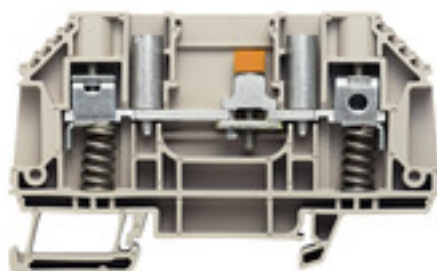

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 6 mm², 630 V, 41 A, Kluzná matice, Příčné odpojení: bez, TS 35, Tmavě béžová
Objednací číslo	1161690000
Typ	WTL 6 SL
GTIN (EAN)	4032248950812
Množství	50 ks

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1,969 inch
Hloubka včerně DIN lišty	50,5 mm	Výška	82,7 mm
Výška (v palcích)	3,256 inch	Šířka	7,9 mm
Šířka (v palcích)	0,311 inch	Čistá hmotnost	29,46 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Speciální podlouhlý izolátor svorky, s pružinovým upínáním kabelu, s konektory samice, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité napětí	630 V
Jmenovité DC napětí	630 V	Jmenovitý proud	41 A
Proud při maximu vodičů	57 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	2		

Odpojovací svorkovnice

Drážky	Kluzná matice	Příčné odpojení	bez
Utahovací moment, max. oddělovač šroubu	0,7 Nm	Utahovací moment, min. oddělovač šroubu	0,5 Nm

Rozměry

TS 35 offset	32 mm
--------------	-------

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	16 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A5
Počet připojení	2	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Směr připojení	na straně	Svěrný šroub	M 3,5
Typ připojení	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Utahovací moment, max.	1,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,8 Nm	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm

Všeobecně

Lišta	TS 35	Standardy	IEC 60947-7-1
-------	-------	-----------	---------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W

W
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Objednací číslo	6058800000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4008190140175	běžová
Množství	20 ks	

Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335700000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335400000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335600000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Verze
Objednací číslo	6334700000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335800000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Množství	50 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335200000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335300000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Verze
Objednací číslo	6335500000	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Množství	50 ks	

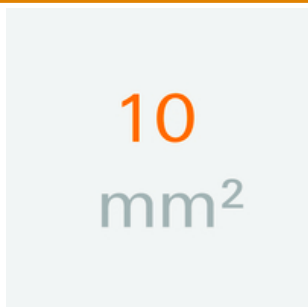10 mm²

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 10/10	Verze
Objednací číslo	6052460000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190152130	9.90, Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/3	Verze
Objednací číslo	6054960000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190079079	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/6	Verze
Objednací číslo	6226500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4032248793761	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/2	Verze
Objednací číslo	6052560000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190154943	Izolované: Ano, 76 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/4	Verze
Objednací číslo	6055060000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190188245	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/5	Verze
Objednací číslo	6091130000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190215903	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 4. července 2024 12:20:31 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/6.3/4.3	Verze
Objednací číslo	6318000000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 19 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190059460	
Množství	50 ks	

Zkratovací prvky



Zkratovací můstky se vkládají do dvou svorkovnic pro zapojení přístrojových transformátorů. Pomocí zkratovacího můstku lze v rámci aplikace pro údržbářské práce realizovat požadovaný zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 2 SAKT1+2	Verze
Objednací číslo	6307300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
GTIN (EAN)	4008190036140	
Množství	20 ks	
Typ	QVS 4 SAKT1+2	Verze
Objednací číslo	6307400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
GTIN (EAN)	4008190091941	
Množství	20 ks	
Typ	QVS 2/4 SAKT4	Verze
Objednací číslo	6319260000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
GTIN (EAN)	4008190136512	
Množství	20 ks	
Typ	QVS 2/S SAKT1+2	Verze
Objednací číslo	6358460000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
GTIN (EAN)	4008190157937	
Množství	20 ks	
Typ	QVSK 2 SAKT1	Verze
Objednací číslo	6670360000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, 57 A, Běžová
GTIN (EAN)	4008190431242	
Množství	20 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QVS 3 SAKT1+2	Verze
Objednací číslo	6329300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190084714	12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
Množství	20 ks	

Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWHUE M3 WTL6	Verze
Objednací číslo	6255010000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 13.3
GTIN (EAN)	4050118075892	mm, Měď – zinek
Množství	50 ks	

Zámek spínače



Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabráňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSP 3 SAKT1	Verze
Objednací číslo	6531760000	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
GTIN (EAN)	4008190130787	
Množství	100 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Objednací číslo	6061200000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	609920000	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
Množství	540 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice

**Kabeláž proudového a napětového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Verze
Objednací číslo	6238880000	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118045680	
Množství	20 ks	
Typ	WAP WTL6 SL	Verze
Objednací číslo	6538110000	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190574994	
Množství	20 ks	

6 mm²

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 6/7	Verze
Objednací číslo	6062680000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/3	Verze
Objednací číslo	6054760000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/6	Verze
Objednací číslo	6062670000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/10	Verze
Objednací číslo	6052260000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190153977	8.00, Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	20 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WQV 6/5	Verze
Objednávací číslo	6062660000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/2	Verze
Objednávací číslo	6052360000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/4	Verze
Objednávací číslo	6054860000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/12	Verze
Objednávací číslo	6062720000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 12, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4050118259391	8.00, Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	

Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 21.6/45 GE	Verze
Objednávací číslo	6936240000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605972	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071080000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190043957	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6847790000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379149	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071020000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259228	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6312520000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 4. července 2024 12:20:31 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 21.6/45 GR	Verze
Objednávací číslo	6936280000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606016	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6715530000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118782134	3.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6778990000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248169665	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 BL	Verze
Objednávací číslo	6936290000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606023	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071010000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259211	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 RT	Verze
Objednávací číslo	6936300000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606030	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 SW	Verze
Objednávací číslo	6936270000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606009	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6847770000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379163	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 DB	Verze
Objednávací číslo	6938790000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248612840	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071040000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190859985	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6847760000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379170	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 VI	Verze
Objednávací číslo	6936260000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605996	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071000000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259204	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	

WTL 6 SL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6847780000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379156	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GN	Verze
Objednávací číslo	6936250000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605989	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verze
Objednávací číslo	6071030000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259235	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6312540000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118180992	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Verze
Objednávací číslo	6312550000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181210	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	

Háčková kabelová oka

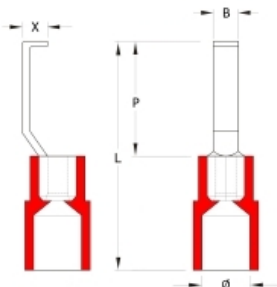

Použití izolovaných konektorů uživateli zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přináší výhody při instalaci.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Objednávací číslo	6233330000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Verze
Objednávací číslo	6312470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118114980	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Verze
Objednávací číslo	6216230000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Verze
Objednávací číslo	6312440000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² , Červená
Množství	100 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Verze
Objednávací číslo	6312450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5 mm², Modrá
GTIN (EAN)	4050118115130	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Objednávací číslo	6233340000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5 mm², Červená
GTIN (EAN)	4050118210972	
Množství	100 ks	

WS 12/6.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Verze
Objednávací číslo	6619930000	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118626155	
Množství	600 ks	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	