

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm ² , 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky	1162860000
Typ	WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
GTIN (EAN)	4032248992133
Množství	50 ks

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	74 mm	Hloubka (v palcích)	2,913 inch
Hloubka včetně DIN lišty	74,5 mm	Výška	90 mm
Výška (v palcích)	3,543 inch	Šířka	5,08 mm
Šířka (v palcích)	0,2 inch	Čistá hmotnost	19,9 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, S připojením uzemnění, pro zásuvné připojení, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	
Počet úrovní	3	Lišta	Ano TS 35

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	12 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost napětí D (CSA)	300 V
Velikost proudu B (CSA)	17 A	Velikost proudu D (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-1057876		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
-----------------	-------	-------------	-----------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm ²	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité DC napětí	250 V	Jmenovitý proud	6,3 A
Proud při maximu vodičů	6,3 A	Standardy	IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

Displej	červená LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání	1,6 W při 6,3 A při 44°C
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání	1,6 W při 6,3 A při 23°C	Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání	4 W při 6,3 A při 61°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání	2,5 W při 6,3 A při 48°C		

UL data hodnocení

Průřez vodiče max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí D (cURus)	300 V
Velikost proudu B (cURus)	17 A	Velikost proudu D (cURus)	10 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Zásuvné připojení Plug-in
--------------------------------	---------------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	10 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	4	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in	Upínací rozsah, max.	4 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta	TS 35	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.		Standardy	IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
	AWG 26		

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	7cl

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_WMF.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

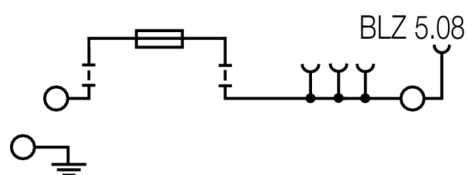

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	4061200000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	4008330000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ks	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4792000000	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IL WMF2.5 BLZ OR	Verze
Číslo objednávky	467440000	Zamykací spony (svorka), PA 66, Oranžová
GTIN (EAN)	4032248958474	
Množství	50 ks	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

BLZP 5.08HC/90F SN



Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950040000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949810000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950220000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950030000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950210000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628148	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949970000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949850000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949920000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950260000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628193	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949980000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950060000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949930000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950130000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628063	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950230000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949950000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949800000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950110000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950080000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950120000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949870000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950250000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4948460000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949830000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950170000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950140000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949910000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950190000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949840000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949940000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950200000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950050000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950100000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949820000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949900000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627837	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950180000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949860000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950150000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950070000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949890000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949960000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950160000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950240000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950020000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949990000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4949880000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627806	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950010000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4950090000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	42990000	Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 87.25 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925889	V-O, Wemid
Množství	50 ks	

Montážní podpora

Všeobecné objednací údaje

Typ	WBB WMF2.5 BLZ	Verze
Číslo objednávky	42980000	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 88.5 mm, Šířka: 5.08
GTIN (EAN)	4032248925896	mm, V-O, Wemid
Množství	10 ks	


WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

BLZP 5.08HC/90 SN

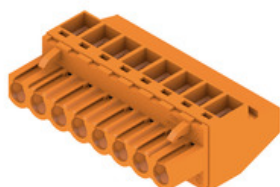

Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48060000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48140000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624560	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48270000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48040000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48370000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624898	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48070000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48130000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624553	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48290000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48380000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624904	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48350000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624874	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48020000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48080000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624300	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48360000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624881	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48150000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624577	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48250000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48120000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624546	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48240000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48310000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48010000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48330000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48030000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48300000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48000000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48280000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48110000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48340000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624867	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48050000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48260000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48320000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624843	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	48100000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	409801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Ochrana proti kontaktu



Ochranné kryty nebo ochranná víka jsou připojená k příslušné oblasti připojení svorkovnic. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAD WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	42970000	Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Hloubka: 9.68 mm, V-O
Množství	50 ks	


WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2,5 mm²

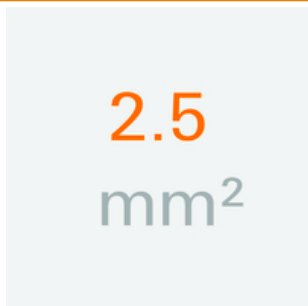

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/5	Verze
Číslo objednávky	4527620000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	4527820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448610	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7	Verze
Číslo objednávky	4527640000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	4508900000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448474	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	4527920000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118448559	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	4508690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448535	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9	Verze
Číslo objednávky	4527680000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	4508810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	4527790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448627	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	4527830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448603	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/8	Verze
Číslo objednávky	4527670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448405	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4	Verze
Číslo objednávky	4527590000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448443	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	4508870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448481	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3	Verze
Číslo objednávky	4527570000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448450	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	4527780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448634	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	4527870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448580	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	4527880000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448573	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	4509000000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	40501184486001	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50	Verze
Číslo objednávky	4527730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118411362	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	4527840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448597	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20	Verze
Číslo objednávky	4527720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118447972	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	4508470000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448542	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	4527890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448566	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:51:49 CEST

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	4108720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	4527740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448658	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	4527770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448641	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	4108700000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448528	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6	Verze
Číslo objednávky	4527630000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2	Verze
Číslo objednávky	4527540000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	4108910000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
GTIN (EAN)	40501184486018	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10	Verze
Číslo objednávky	4527690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	4108710000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448511	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	4108920000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
GTIN (EAN)	40501184485899	
Množství	20 ks	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	