

**WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky	<a href="#">1162990000</a>
Typ	WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
GTIN (EAN)	4032248992065
Množství	50 ks

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	74 mm	Hloubka (v palcích)	2,913 inch
Hloubka včetně DIN lišty	74,5 mm	Výška	90 mm
Výška (v palcích)	3,543 inch	Šířka	5,08 mm
Šířka (v palcích)	0,2 inch	Čistá hmotnost	17,8 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné připojení, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	3
Lišta	TS 35		

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	12 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost napětí D (CSA)	300 V
Velikost proudu B (CSA)	17 A	Velikost proudu D (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-1057876		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
-----------------	-------	-------------	-----------

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	36 V
Jmenovité DC napětí	36 V	Jmenovitý proud	6,3 A
Proud při maximu vodičů	6,3 A	Standardy	IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Pojistkové svorkovnice

Displej	červená LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání	1,6 W při 6,3 A při 44°C
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání	1,6 W při 6,3 A při 23°C	Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání	4 W při 6,3 A při 61°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání	2,5 W při 6,3 A při 48°C		

### UL data hodnocení

Průřez vodiče max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí D (cURus)	300 V
Velikost proudu B (cURus)	17 A	Velikost proudu D (cURus)	10 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

### Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Zásuvné připojení Plug-in
--------------------------------	---------------------------

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	10 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	3	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in	Upínací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

### Všeobecně

Lišta	TS 35	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Standardy	IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-3

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_WMF.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4061200000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ks	

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4792000000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

## Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IL WMF2.5 BLZ OR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">467440000</a>	Zamykací spony (svorka), PA 66, Oranžová
GTIN (EAN)	4032248958474	
Množství	50 ks	

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## BLZP 5.08HC/90F SN



Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950040000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949810000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950030000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950210000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628148	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949970000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949850000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949920000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628193	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949980000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949930000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950130000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628063	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950230000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949950000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949800000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950080000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949870000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949830000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949840000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949940000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950200000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950050000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949820000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627837	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950180000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949860000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949890000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950020000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949990000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949880000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627806	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950090000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AP WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42990000</a>	Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 87.25 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925889	V-O, Wemid
Množství	50 ks	

## Montážní podpora

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WBB WMF2.5 BLZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42980000</a>	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 88.5 mm, Šířka: 5.08
GTIN (EAN)	4032248925896	mm, V-O, Wemid
Množství	10 ks	


## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## BLZP 5.08HC/90 SN

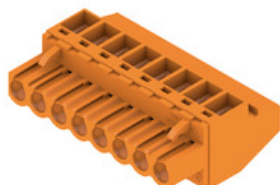

Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624560	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948270000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948040000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948370000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624898	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948130000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624553	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948290000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948380000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624904	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948350000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624874	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48020000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48080000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624300	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48360000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624881	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624577	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624546	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48310000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48330000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48030000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48300000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48000000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48280000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48340000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624867	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48050000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48320000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624843	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

### Ochrana proti kontaktu



Ochranné kryty nebo ochranná víka jsou připojená k příslušné oblasti připojení svorkovnic. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WAD WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42970000</a>	Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Hloubka: 9.68 mm, V-O
Množství	50 ks	



## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527620000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448436	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527820000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448610	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527640000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448412	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508900000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448474	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527920000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448559	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508690000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448535	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527680000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118447996	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508810000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448498	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527790000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448627	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527830000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448603	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/8	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527670000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448405	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527590000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448443	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508870000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448481	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527570000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448450	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527780000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448634	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527870000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448580	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527880000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448573	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4509000000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	40501184486001	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527730000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118411362	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527840000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118448597	(P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527720000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118447972	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508470000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448542	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527890000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118448566	mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:28 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108720000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527740000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448658	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527770000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448641	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108700000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448528	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527630000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527540000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108910000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
GTIN (EAN)	40501184486018	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527690000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108710000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448511	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108920000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
GTIN (EAN)	40501184485899	
Množství	20 ks	

## WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4905520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4905490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	