

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

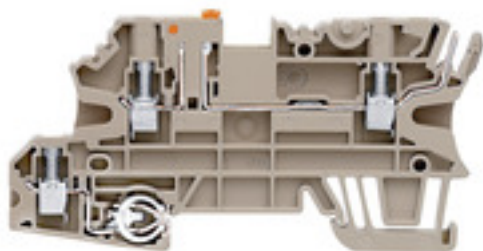

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-O, Wemid |
| Číslo objednávky | 1357440000 |
| Typ | WMF 2.5 DI BLZ PE STB |
| GTIN (EAN) | 4050118160338 |
| Množství | 50 ks |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 44,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,752 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 45 mm | Výška | 90 mm |
| Výška (v palcích) | 3,543 inch | Šířka | 5,08 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,2 inch | Čistá hmotnost | 13,2 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----|
| Verze | 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Rozpěrka, S připojením uzemnění, pro zásuvné propojení, s konektory samicemi, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet úrovní | 2 | Úrovně propojené interně | Ne |
| Lišta | TS 35 | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (CSA) | 300 V | Velikost napětí D (CSA) | 300 V |
| Velikost proudu B (CSA) | 19 A | Velikost proudu D (CSA) | 10 A |
| Č. osvědčení (CSA) | 200039-1057876 | | |

Další technická data

| | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------|
| Otevřené strany | pravá | Příchytka | Ne |
| S připínacími kolíky | Ne | Typ montáže | Příchytka |

Data hodnocení

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--|
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm ² | Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité DC napětí | 250 V | Jmenovitý proud | 20 A |
| Proud při maximu vodičů | 20 A | Standardy | IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Odpojovací svorkovnice

| | | | |
|--------|--------|-----------------|-----|
| Drážky | otočné | Příčné odpojení | bez |
|--------|--------|-----------------|-----|

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (cURus) | 300 V | Velikost napětí D (cURus) | 300 V |
| Velikost proudu B (cURus) | 19 A | Velikost proudu D (cURus) | 10 A |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Zásuvné připojení Plug-in

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------|
| Délka odizolování | 10 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
| Počet připojení | 4 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 1,5 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Svěrný šroub | M 3 | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Typ připojení 2 | Zásuvné připojení Plug-in | Upínací rozsah, max. | 4 mm ² |
| Upínací rozsah, min. | 0,5 mm ² | Utahovací moment, max. | 0,6 Nm |
| Utahovací moment, min. | 0,5 Nm | Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--|
| Lišta | TS 35 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Standardy | IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo) | 6c |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |

Soubory ke stažení


| | |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | Beipackzettel_WMF.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

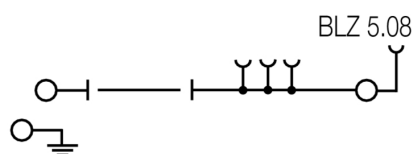

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4061200000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Verze |
| Číslo objednávky | 4008330000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Množství | 1 ks | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 M MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4792000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ | IL WMF2.5 BLZ OR | Verze |
| Číslo objednávky | 467440000 | Zamykací spony (svorka), PA 66, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| Množství | 50 ks | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

BLZP 5.08HC/90F SN



Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

| Typ | BLZP 5.08HC/02/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Číslo objednávky | 4950040000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 90 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/03/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949810000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 72 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/20/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950220000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/24/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950030000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/19/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950210000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/19/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949970000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/07/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949850000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/14/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949920000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/24/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950260000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/20/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949980000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Typ | BLZP 5.08HC/04/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950060000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 60 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/15/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949930000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/11/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950130000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/21/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950230000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/17/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949950000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/02/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949800000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 90 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/09/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950110000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/06/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950080000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 42 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/10/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950120000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/09/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949870000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/23/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950250000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/06/90F SN G ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948460000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 42 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/05/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949830000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 48 ks | | | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Typ | BLZP 5.08HC/15/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950170000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/12/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950140000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/13/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949910000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/17/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950190000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/06/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949840000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 42 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/16/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949940000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/18/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950200000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/03/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950050000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 72 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/08/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950100000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/04/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949820000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 60 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/12/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949900000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/16/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950180000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/08/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949860000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Typ | BLZP 5.08HC/13/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950150000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/05/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950070000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 48 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/11/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949890000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/18/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949960000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/14/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950160000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/22/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950240000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/23/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950020000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/21/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949990000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/10/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4949880000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/22/90F SN O ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950010000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 12 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/07/90F SN B ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4950090000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | AP WMF2.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 42990000 | Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 87.25 mm, Šířka: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | V-O, Wemid |
| Množství | 50 ks | |

Montážní podpora

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | WBB WMF2.5 BLZ | Verze |
| Číslo objednávky | 42980000 | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 88.5 mm, Šířka: 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | mm, V-O, Wemid |
| Množství | 10 ks | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

BLZP 5.08HC/90 SN

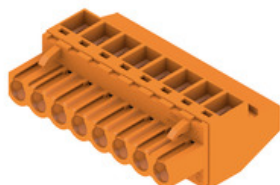

Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

| Typ | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Číslo objednávky | 4948060000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 42 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948140000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948270000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 72 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948040000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 60 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948370000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948070000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948130000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948290000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 48 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948380000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 4948350000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Typ | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48020000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 90 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48080000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48360000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48150000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 18 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48250000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 120 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48120000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 24 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48240000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 180 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48310000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48010000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 120 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48330000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48030000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 72 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48300000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 42 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48000000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 180 ks | | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| Typ | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Číslo objednávky | 48280000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 60 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48110000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48340000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48050000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 48 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48260000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 90 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48320000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 36 ks | | | |
| Typ | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 48100000 | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Množství | 30 ks | | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 409801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Ochrana proti kontaktu



Ochranné kryty nebo ochranná víka jsou připojená k příslušné oblasti připojení svorkovnic. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | WAD WMF2.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 42970000 | Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | Hloubka: 9.68 mm, V-O |
| Množství | 50 ks | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2,5 mm²2.5
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4508900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4508690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4508810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4508870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4509000000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 40501184486001 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4508470000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 28. srpna 2024 6:59:43 CEST

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4108720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4527770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4108700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4108910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 40501184486018 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4108710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4108920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 40501184485899 | |
| Množství | 20 ks | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4905520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4905490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |