

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku

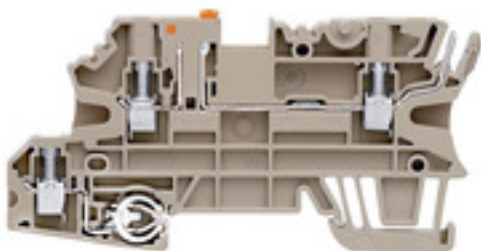

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 20 A, otočné, Příčné odpojení: bez, TS 35, Tmavě béžová
Číslo objednávky	<a href="#">1357440000</a>
Typ	WMF 2.5 DI BLZ PE STB
GTIN (EAN)	4050118160338
Množství	50 ks

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,752 inch
Hloubka včetně DIN lišty	45 mm	Výška	90 mm
Výška (v palcích)	3,543 inch	Šířka	5,08 mm
Šířka (v palcích)	0,2 inch	Čistá hmotnost	13,2 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Rozpěrka, S připojením uzemnění, pro zásuvné propojení, s konektory samicemi, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet úrovní	2	Úrovně propojené interně	Ne
Lišta	TS 35		

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	12 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost napětí D (CSA)	300 V
Velikost proudu B (CSA)	19 A	Velikost proudu D (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-1057876		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ne
S připínacími kolíky	Ne	Typ montáže	Příchytka

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité DC napětí	250 V	Jmenovitý proud	20 A
Proud při maximu vodičů	20 A	Standardy	IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## Odpojovací svorkovnice

Drážky	otočné	Příčné odpojení	bez
--------	--------	-----------------	-----

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## UL data hodnocení

Průřez vodiče max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí D (cURus)	300 V
Velikost proudu B (cURus)	19 A	Velikost proudu D (cURus)	10 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Zásuvné připojení Plug-in

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	10 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	4	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in	Upínací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Standardy	IEC 60947-7-2, IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_WMF.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

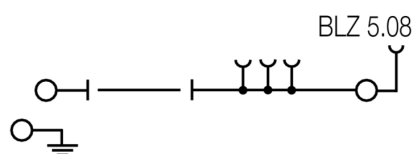

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4061200000</a>	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

## Montážní podpěra

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WBB WMF2.5 BLZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4042980000</a>	Předělová deska (svorka), Montážní blok, 88.5 mm x 44.5 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4032248925896	běžová
Množství	10 ks	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Ochrana proti kontaktu



Ochranné kryty nebo ochranná víka jsou připojená k příslušné oblasti připojení svorkovnic. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WAD WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42970000</a>	Víko svorky, Wemid, Tmavě béžová, Výška: 11 mm, Šířka: 9.96 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Hloubka: 9.68 mm
Množství	50 ks	

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">92000000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/8	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527670000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527880000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448573	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527620000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527720000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447972	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527690000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447989	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508870000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448481	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508710000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527740000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4508810000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448498	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527640000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527570000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K509000000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486001	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K508700000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527790000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527730000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118411362	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527680000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527780000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527840000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448597	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527590000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K508900000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448474	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527540000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K527830000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448603	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K508690000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108470000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527920000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448559	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108920000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118485899	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527820000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448610	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108720000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448504	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527890000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448566	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4108910000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486018	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527770000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527630000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4527870000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448580	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	


## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## BLZP 5.08HC/90 SN

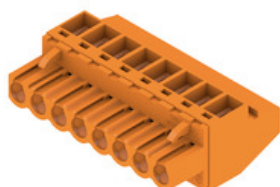

Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624577	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948040000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948130000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624553	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624560	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948320000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624843	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948050000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48300000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	120 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48080000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624300	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48280000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48030000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48330000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48340000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624867	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48270000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48290000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624546	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48020000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48310000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48360000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624881	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48000000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	180 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48350000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624874	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48370000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624898	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">48380000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624904	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

## Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AP WMF2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42990000</a>	Koncová deska (svorky), 87.25 mm x 1.5 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4032248925889	
Množství	50 ks	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## BLZP 5.08HC/90F SN



Konektory samice se systémem připojení upínacím třmenem s pravoúhlým (90° nebo 270°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950040000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950180000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950090000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949850000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949980000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950200000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949970000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949880000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627806	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949990000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949940000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949930000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949810000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950080000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949840000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949820000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949890000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949950000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949800000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	90 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949920000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949870000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627837	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949830000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	48 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	60 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4948460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	42 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4949860000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	36 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950050000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	72 ks			

Datum vytvoření 3. června 2024 15:03:29 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628193	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	30 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950130000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628063	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	24 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950210000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628148	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950230000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	18 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950020000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4950030000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Množství	12 ks			

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IL WMF2.5 BLZ OR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">467440000</a>	Zamykací spony (svorka), PA 66, Oranžová
GTIN (EAN)	4032248958474	
Množství	50 ks	

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">405490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">405520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ks	