

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	WM krimpování
Objednací číslo	1500890000
Typ	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Množství	1 ks

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	136 g		

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	5	Průřez měděného krimpovaného spoje	95
Šířka krimpování	5 mm		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	3/0
-------------------------	-----

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 95 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

95 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-95 S	Verze
Objednací číslo	6494430000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-95 S	Verze
Objednací číslo	6494890000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-95 S	Verze
Objednací číslo	6494910000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M10/-95 S	Verze
Objednací číslo	6494900000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Objednací číslo	6500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

95 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-95	Verze
Objednací číslo	6492950000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M14/-95 90	Verze
Objednací číslo	6494670000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-95 90	Verze
Objednací číslo	6496110000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M10/-95 90	Verze
Objednací číslo	6496090000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-95 90	Verze
Objednací číslo	6496100000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-95 90	Verze
Objednací číslo	6496080000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M16/-95	Verze
Objednací číslo	6498220000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M12/-95	Verze
Objednací číslo	6498210000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M20/-95	Verze
Objednací číslo	6498230000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M8/-95	Verze
Objednací číslo	6498180000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M14/-95	Verze
Objednací číslo	6498520000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M10/-95	Verze
Objednací číslo	6498190000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

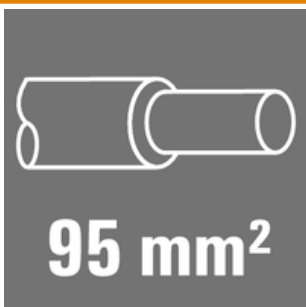
95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-95 90	Verze
Objednací číslo	497690000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Verze
Objednací číslo	497720000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Verze
Objednací číslo	497710000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Verze
Objednací číslo	497730000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Množství	25 ks	

95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-95	Verze
Objednací číslo	495600000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-95	Verze
Objednávací číslo	6495610000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-95	Verze
Objednávací číslo	6495820000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M14/-95	Verze
Objednávací číslo	6495780000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M16/-95	Verze
Objednávací číslo	6495630000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M20/-95	Verze
Objednávací číslo	6495640000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-95	Verze
Objednávací číslo	6495620000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Množství	25 ks	

95 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-95 45	Verze
Objednávací číslo	6496370000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M10/-95 45	Verze
Objednávací číslo	6496350000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-95 45	Verze
Objednávací číslo	6496340000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 8:25:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M16/-95 45	Verze
Objednávací číslo	496380000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Množství	25 ks	

95 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VPN/-95	Verze
Objednávací číslo	498680000	kabelové oko, konec svorky, 95 mm², 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Množství	50 ks	