

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Proč do průchozí svorky nezačlenit jednoduché elektrické funkce? Má stejné tenké provedení jako naše průchozí svorky – s dalšími funkcemi, jako jsou propojka, které lze použít. Často potřebujete jen malou součástku k tomu, abyste do své automatizační technologie integrovali externí zařízení. Díky našim modulárním svorkám s elektronickými součástkami to jde rychle, snadno a dokonale.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Z řada, Komponentní svorka, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Běžová |
| Číslo objednávky | 1650340000 |
| Typ | ZDU 2.5/2X2AN/D+ |
| GTIN (EAN) | 4008190297398 |
| Množství | 20 ks |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 38,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,516 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 39,5 mm | Výška | 79,5 mm |
| Výška (v palcích) | 3,13 inch | Šířka | 5,1 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,201 inch | Čistá hmotnost | 10,66 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-----|
| Verze | Připojení tažnou pružinou, s diodou, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů | 1 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 4 | Počet pólů na řadu | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| Lišta | TS 35 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| Elektronická součástka | Dioda | Otevřené strany | pravá |
| Typ montáže | Příchytka | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |

Data hodnocení

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm ² | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovité DC napětí | 400 V | Jmenovitý proud | 0,5 A |
| Proud při maximu vodičů | 0,5 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W | Závažnost znečištění | 3 |

Komponent

| | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| Komponentní dioda | Typová dioda | 1N4007 |
| | Přední proud | 1 A |
| | Reverzní napětí | 1 300 V |
| | Přední napětí | 0,7 V |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Délka odizolování | 10 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
| Počet připojení | 4 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 1,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | Směr připojení | vrchol |
| Typ připojení | Připojení s kotevní svorkou | Typ připojení 2 | Připojení s kotevní svorkou |
| Upínací rozsah, max. | 4 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0,5 mm ² |
| Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm | | |

Všeobecně

| | | | |
|-------|-------|-----------|---------------|
| Lišta | TS 35 | Standardy | IEC 60947-7-1 |
|-------|-------|-----------|---------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000903 | ETIM 7.0 | EC000903 |
| ETIM 8.0 | EC000903 | ETIM 9.0 | EC000903 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-47 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použité/né/známo) | 7a |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota |
|----------------------|--|

Osvědčení

| |
|-----------|
| Schválení |
|-----------|



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení


| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks User Manual Z-Series |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

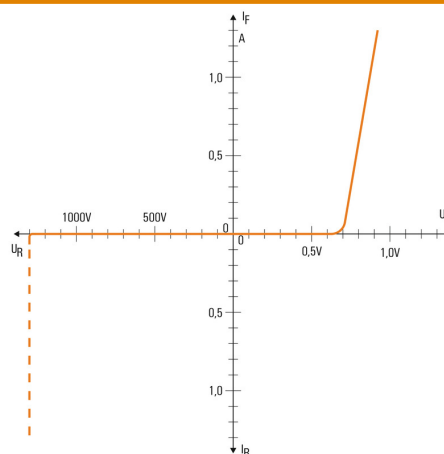www.weidmueller.com**Nákresy**

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Typ | PS 4 F.STB 4 (10plug, 1 ... | Verze |
| Číslo objednávky | 0999600000 | Testovací adaptér (svorka), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | PS 2.3 RT | Verze |
| Číslo objednávky | 0980400000 | Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | PS 2.0 OR | Verze |
| Číslo objednávky | 0993800000 | Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190042356 | |
| Množství | 20 ks | |

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ | ZS 10/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 010000000 | ZS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 480 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZEW 35 | Verze |
| Číslo objednávky | 4540000000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZEW 35/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4630740000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Množství | 20 ks | |

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/1 | Verze |
| Číslo objednávky | 4590000000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4612000000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysoko legované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze |
| Číslo objednávky | 4749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4635000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |
| Typ | WS 10/5 M MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4920000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 720 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/15 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4954090000 | WS, Označení svorek, 10 x 15 mm, Rozteč v mm (P): 15.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248390694 | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 240 ks | |

Řada SAK



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 35 GR 7032 | Verze |
| Číslo objednávky | 4983530000 | Bočnice, Šedá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EW 35 | Verze |
| Číslo objednávky | 4983560000 | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4958660000 | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Množství | 20 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.


ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZGB 30 | Verze |
| Číslo objednávky | 4611930000 | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZGB 30/3.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4778290000 | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | Bílá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZGB 15 | Verze |
| Číslo objednávky | 4636530000 | Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 20 ks | |

2.5 mm²

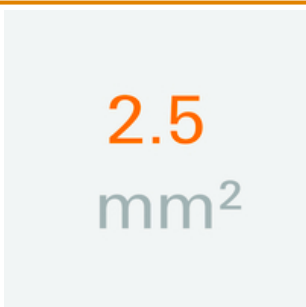

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZAP/TW 3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4608800000 | Z řada, Příslušenství, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190190927 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 4683890000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190477615 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 GN | Verze |
| Číslo objednávky | 4683840000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190477561 | |
| Množství | 50 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Typ | ZAP/TW 3 GR | Verze |
| Číslo objednávky | 683870000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190477592 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 OR | Verze |
| Číslo objednávky | 680820000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190190941 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 RT | Verze |
| Číslo objednávky | 683820000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190477547 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 680810000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190190934 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZAP/TW 3 WS | Verze |
| Číslo objednávky | 683880000 | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4008190477608 | |
| Množství | 50 ks | |

Z řada

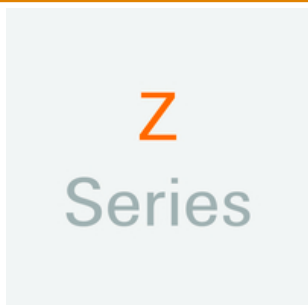

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | ZTA 1/ZA | Verze |
| Číslo objednávky | 6909050000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | ZTA 1 | Verze |
| Číslo objednávky | 6909040000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851 | |
| Množství | 25 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada Z



Použití redukčních objímků zjednodušuje připojování vodičů s menším průřezem. Vodiče lze bezpečně vložit do upínacího bodu bez třepení vláken. Použití redukční objímky soustředí vodič na střed vstupního bodu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | ZRH 2.5/2 GR/V0 | Verze |
| Číslo objednávky | 4614290000 | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN) | 4008190072476 | |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | ZRH 2.5/3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4614280000 | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN) | 4008190206796 | |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | ZRH 2.5/1 WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4614300000 | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN) | 4008190206789 | |
| Množství | 1 000 ks | |

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4605490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4605520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 409810000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |

Z řada

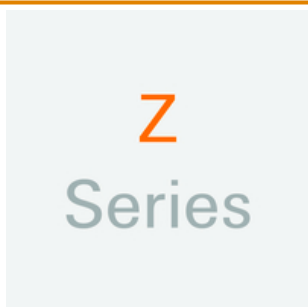

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------|
| Typ | ZAD 1/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 409110000 | Z řada, Kryt |
| GTIN (EAN) | 4008190190910 | |
| Množství | 20 ks | |