

**ZTPE 2.5/4AN/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, PE svorka, Jmenovitý průřez: 2.5 mm <sup>2</sup> , Připojení s kotevní svorkou, zelená / žlutá
Objednací číslo	<a href="#">1815140000</a>
Typ	ZTPE 2.5/4AN/4
GTIN (EAN)	4032248370054
Množství	50 ks

## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,358 inch
Hloubka včerně DIN lišty	35 mm	Výška	85,5 mm
Výška (v palcích)	3,366 inch	Šířka	5,1 mm
Šířka (v palcích)	0,201 inch	Čistá hmotnost	12,42 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50
Trvalá provozní teplota, max.	120		

## Specifikace systému

Verze	4 zásuvná připojení, lze zapojit, S připojením uzemnění	Nutná koncová deska	Ano
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	4
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ano
Lišta	TS 35	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (cCSAusX)	12 AWG	Průřez vodiče min. (cCSAusX)	26 AWG
Velikost napětí C (cCSAus)	300 V	Velikost napětí D (cCSAus)	600 V
Velikost proudu C (cCSAus)	20 A	Velikost proudu D (cCSAus)	5 A
Číslo osvědčení (cCSAus)	154685-1460993		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité napětí k sousední svorce	500 V	Max. napětí opěry svodek a systém s možností zapojení	690 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W	Závažnost znečištění	3

## UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Datum vytvoření 20. května 2024 19:38:13 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová man-  
žeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Typ připojení, další připojení

Zásuvné připojení Plug-in

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm

Počet připojení 4

Průřez propojení AWG, min.

AWG 12

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný  
s koncovkami DIN 46228/1, min.0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, jemně splétaný  
s koncovkami DIN 46228/4, min.0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, pevné jádro,  
min.0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,  
min.0,5 mm<sup>2</sup>

Typ připojení Připojení s kotevní svorkou

Upínací rozsah, min. 0,13 mm<sup>2</sup>

Měřidlo podle IEC 60947-1

A2

Průřez propojení AWG, max.

AWG 26

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný  
s koncovkami DIN 46228/1, max.2,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, jemně splétaný  
s koncovkami DIN 46228/4, max.2,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, pevné jádro,  
max.4 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,  
max.4 mm<sup>2</sup>

Směr připojení

vrchol

Upínací rozsah, max.

4 mm<sup>2</sup>

Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

## Všeobecně

Lišta TS 35

Průřez propojení AWG, min.

AWG 12

Průřez propojení AWG, max.

AWG 26

Standardy

V souladu s normou IEC  
60947-7-2

## Klasifikace

ETIM 6.0 EC000901

ETIM 8.0 EC000901

ECLASS 9.0 27-14-11-41

ECLASS 10.0 27-14-11-41

ECLASS 12.0 27-14-11-41

ETIM 7.0 EC000901

ETIM 9.0 EC000901

ECLASS 9.1 27-14-11-41

ECLASS 11.0 27-14-11-41

ECLASS 13.0 27-25-01-03

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cURus) E60693

**ZTPE 2.5/4AN/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Technické údaje

[Zuken E3.S](#)

Oznámení o změně produktu

[PCN\\_ZPE\\_Q2\\_2021 - EN](#)[PCN\\_ZPE\\_Q2\\_2021 - DE](#)[Product Change Notification ZPE Q1/2022 DE](#)[Product Change Notification Q1/2022 EN](#)

Uživatelská dokumentace

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

### ZTPE 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## ZTPE 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

### Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 10/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6610000000</a>	ZS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190263171	Allen-Bradley, Bílá
Množství	480 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZAD ZT/ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6861030000</a>	Z řada, krycí deska, Žlutá, 4.2 mm
GTIN (EAN)	4032248418428	
Množství	25 ks	

### Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6749610000</a>	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Množství	1 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabráňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZVR ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6878620000</a>	Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 15 mm
GTIN (EAN)	4032248471591	
Množství	20 ks	
Typ	ZVR ZP2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6816130000</a>	Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
Množství	25 ks	

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitřených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">609810000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	



## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Z řada



Z  
Series

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZTA ZT2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6827080000</a>	Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248411276	
Množství	25 ks	
Typ	ZTA ZT2.5/ZA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6847600000</a>	Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248412679	
Množství	25 ks	

2.5 mm<sup>2</sup>


2.5  
mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZAP/TW ZT2.5/4AN/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6816090000</a>	Z řada, Bočnice, Dělicí deska
GTIN (EAN)	4032248370665	
Množství	50 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZZE ZP2.5/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866220000</a>	Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 19.9 mm
GTIN (EAN)	4032248480845	
Množství	25 ks	
Typ	ZZE ZP2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6816140000</a>	Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
Množství	25 ks	

## Spojka



Spojka nabízí možnost použití konektorového systému WeiCoS bez základní svorkovnice. Systém může být použit jako plovoucí nebo trvale instalovaná aplikace pro připojení dvou vodičů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZVLA1 ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866250000</a>	Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 8.8 mm
GTIN (EAN)	4032248524761	
Množství	20 ks	
Typ	ZVLA DF CL ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6878610000</a>	Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248471584	
Množství	20 ks	
Typ	ZVLA SC ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866240000</a>	Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 15 mm
GTIN (EAN)	4032248513376	
Množství	20 ks	
Typ	ZVLA RC ZPS2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866260000</a>	Z řada, Zásuvné modulární svorky, Žlutá, 8.8 mm
GTIN (EAN)	4032248524754	
Množství	20 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/15 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6854090000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 15 mm, Rozteč v mm (P): 15.00
GTIN (EAN)	4032248390694	Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
Množství	240 ks	

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6635000000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	
Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6792000000</a>	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2.5 mm<sup>2</sup>

2.5  
mm<sup>2</sup>

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZP 2.5/1AN/QV/6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815240000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342525	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815220000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370108	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815340000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370146	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/14	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815320000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370122	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/9	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815270000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342556	
Množství	20 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/15	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815330000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370139	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815210000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370092	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/1 GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6820570000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Zelená, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370078	
Množství	50 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/7	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815250000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342532	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/11	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6815290000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342570	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 20. května 2024 19:38:13 CEST

**ZTPE 2.5/4AN/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

Typ	ZP 2.5/1AN/QV/13	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815310000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370115	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/1	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815190000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370061	
Množství	50 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/17	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815350000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370153	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/20	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815380000</a>	Komponenty lišty, Zásuvný konektor
GTIN (EAN)	4032248370184	
Množství	10 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/8	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815260000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342549	
Množství	20 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/10	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815280000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342563	
Množství	20 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/2	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815200000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370085	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/5	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815230000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342518	
Množství	25 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/12	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6815300000</a>	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342587	
Množství	20 ks	

## ZTPE 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Kódovací prvky

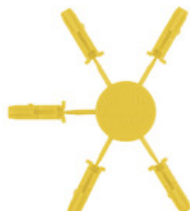

Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOSF ZT2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6816150000</a>	Z řada, Kódovací prvek, Žlutá, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
Množství	50 ks	