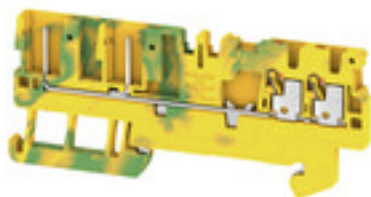


APGTB 1.5 PE 4C/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	PE svorka, PUSH IN, lze zapojit, 1.5 mm ² , 500 V, zelená / žlutá
Číslo objednávky	2482240000
Typ	APGTB 1.5 PE 4C/2
GTIN (EAN)	4050118493948
Množství	50 ks

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,319 inch
Hloubka včetně DIN lišty	34,5 mm	Výška	80 mm
Výška (v palcích)	3,15 inch	Šířka	3,5 mm
Šířka (v palcích)	0,138 inch	Čistá hmotnost	8,779 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	4	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	Lišta	TS 35
N-funkce	Ne	PE funkce	Ano
Funkce PEN	Ne		

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV16ATEX7940U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTUR16.0046U
Průřez vodiče max. (ATEX)	1,5 mm ²	Průřez vodiče max. (IECEX)	1,5 mm ²
Značení EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Ex 2014/34/EU značka	II 3 G D

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	zelená / žlutá
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	14 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost napětí C (CSA)	300 V
Velikost napětí D (CSA)	600 V	Č. osvědčení (CSA)	200039-70089609

Další technická data

Návod k instalaci	Nosná lišta	Otevřené strany	pravá
Přichytka	Ne	S připínacími kolíky	Ne
Typ montáže	TS 35	Typ upevnění	clip-in

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1,5 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité napětí k sousední svorce	500 V	Jmenovité DC napětí	500 V
Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-2	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,56 W
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	14 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	14 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí C (cURus)	300 V
Velikost napětí D (cURus)	600 V	Č. osvědčení (cURus)	E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud	180 A (1,5 mm ²)	Funkce PEN	Ne
----------------------------	------------------------------	------------	----

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	8 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A1
Počet připojení	4	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	1,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	1,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm ²	Směr připojení	vrchol
Typ připojení	PUSH IN, lze zapojit	Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max.	1,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,14 mm ²
Velikost nože	0,4 x 2,0 mm		

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Nosná lišta
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-2		

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17
ECLASS 14.0	27-25-01-17		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity DNVGL certificate CCC Ex Certificate DNV Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Specifikací zakázky	Klippon® Connect 2482240000 EN Klippon® Connect 2482240000 DE
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks NTI APTGB 1.5 FT 4C/2 User Manual APTGB PE
Katalogy	Catalogues in PDF-format

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A

A
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APP 3	Verze
Číslo objednávky	489100000	Řada A, Dělicí deska
GTIN (EAN)	4050118499315	
Množství	50 ks	

1.5 mm²1.5
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 1.5N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	985690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370515	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10	Verze
Číslo objednávky	985580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370416	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	985730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370454	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	985590000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118370430	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	985640000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370461	
Množství	20 ks	

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 1.5N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	85770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370508	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	85670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370348	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	85750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370249	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	85660000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370478	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20	Verze
Číslo objednávky	85600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370225	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2	Verze
Číslo objednávky	85410000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118369861	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	85680000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370539	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	85610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370492	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	85550000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370485	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	85650000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370324	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	85810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370355	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	85800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370393	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	85570000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370317	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 4. října 2024 7:24:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 1.5N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	85790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370386	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	85720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370546	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	85710000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370256	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/50	Verze
Číslo objednávky	85620000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370300	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/4	Verze
Číslo objednávky	85490000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370201	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/5	Verze
Číslo objednávky	85500000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118369991	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	85820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370270	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 1.5N/8	Verze
Číslo objednávky	85540000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370218	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/6	Verze
Číslo objednávky	85510000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370188	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/9	Verze
Číslo objednávky	85560000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370409	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/7	Verze
Číslo objednávky	85520000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370195	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	85530000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370423	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 1.5N/3	Verze
Číslo objednávky	85480000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370096	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 4. října 2024 7:24:27 CEST

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 1.5N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	4985630000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370522	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 1.5N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	4985700000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370331	mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
Množství	20 ks	

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGLE 1.5	Verze
Číslo objednávky	4982720000	Zamykací spony (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118496253	
Množství	25 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.0X60	Verze
Číslo objednávky	4749260000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka
GTIN (EAN)	4050118895537	čepele (A): 0.4 mm
Množství	1 ks	


APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky

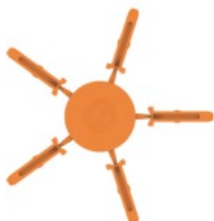

Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGCE	Verze
Číslo objednávky	4514490000	Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Množství	50 ks	

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGSR 1.5 - 8P	Verze
Číslo objednávky	4482750000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118494211	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 1.5 - 4P	Verze
Číslo objednávky	4482740000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118494204	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 1.5	Verze
Číslo objednávky	4482730000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118493993	
Množství	25 ks	

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGPC 1.5	Verze
Číslo objednávky	482530000	Víko svorky, Oranžová, Wemid, Výška: 16 mm, Šířka: 3.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118494563	Hloubka: 13 mm, V-O
Množství	50 ks	

1.5 mm²

1.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEP 2T 1.5	Verze
Číslo objednávky	469420000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118562255	
Množství	20 ks	
Typ	AEP 2T 1.5 BL	Verze
Číslo objednávky	471470000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118562293	
Množství	20 ks	

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1.5 mm²1.5
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APG 1.5 R GN	Verze
Číslo objednávky	482330000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494396	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5 L GN	Verze
Číslo objednávky	482270000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494303	
Množství	50 ks	
Typ	APG 1.5 MI GN	Verze
Číslo objednávky	482300000	Konektor, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118494365	
Množství	50 ks	

Řada A

A
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Verze
Číslo objednávky	461280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SC/1	Verze
Číslo objednávky	491920000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118376722	
Množství	50 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO BK	Verze
Číslo objednávky	461300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	

APGTB 1.5 PE 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	AEB 35 SC/1 BK	Verze
Číslo objednávky	4475310000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118487114	
Množství	50 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verze
Číslo objednávky	4461290000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	