

## WTL 6 SL GWHUE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

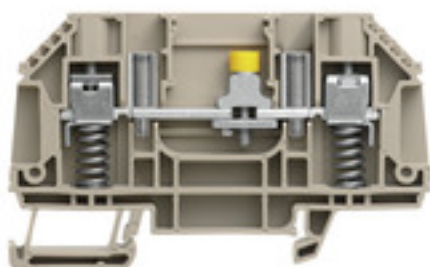

### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, 6 mm <sup>2</sup> , 630 V, 41 A, Kluzná matice, Příčné odpojení: Kluzná matice, Integrovaná testovací zdířka: Ano, TS 35, Tmavě béžová
Číslo objednávky	<a href="#">2595900000</a>
Typ	WTL 6 SL GWHUE
GTIN (EAN)	4050118608083
Množství	50 ks

Datum vytvoření 6. června 2024 9:41:11 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1,969 inch
Výška	82,7 mm	Výška (v palcích)	3,256 inch
Šířka	7,9 mm	Šířka (v palcích)	0,311 inch
Čistá hmotnost	29,25 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Úrovně propojené interně	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Barva provozních prvků	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## Další technická data

Typ montáže	Přichytka
-------------	-----------

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	630 V
Jmenovité DC napětí	630 V	Jmenovitý proud	41 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2

## Odpojovací svorkovnice

Drážky	Kluzná matice	Integrovaná testovací zdířka	Ano
Příčné odpojení	Kluzná matice		

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení	2	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	5,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Velikost nože	0,8 x 4,0 mm		

## Všeobecně

Lišta	TS 35
-------	-------

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4961200000</a>	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

## Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935700000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935500000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4934700000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935200000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935400000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4335600000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4335800000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4335300000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Množství	50 ks	


## Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4058800000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4008190140175	běžová
Množství	20 ks	

10 mm<sup>2</sup>


Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 10/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4026500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4032248793761	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052560000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190154943	Izolované: Ano, 76 A, Žlutá
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 6. června 2024 9:41:11 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	WQV 10/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4954960000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190079079	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4952460000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190152130	9.90, Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4955060000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190188245	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4991130000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190215903	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	

## Zkratovací prvky



Zkratovací můstky se vkládají do dvou svorkovnic pro zapojení přístrojových transformátorů. Pomocí zkratovacího můstku lze v rámci aplikace pro údržbářské práce realizovat požadovaný zkrat.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 4 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4907400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190091941	12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
Množství	20 ks	
Typ	QVS 2/S SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4958460000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190157937	12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
Množství	20 ks	
Typ	QVSK 2 SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4970360000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190431242	12.00, Izolované: Ano, 57 A, Běžová
Množství	20 ks	
Typ	QVS 3 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4929300000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190084714	12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
Množství	20 ks	
Typ	QVS 2 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4907300000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190036140	12.00, Izolované: Ano, 41 A, Běžová
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 6. června 2024 9:41:11 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	QVS 2/4 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">19260000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190136512	12.00, Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">18000000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 19
GTIN (EAN)	4008190059460	mm, Cu Zn
Množství	50 ks	

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4609920000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
Množství	540 ks	

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4619930000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118626155	
Množství	600 ks	



## WTL 6 SL GWHUE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Zámek spínače



Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSP 3 SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4531760000</a>	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
GTIN (EAN)	4008190130787	
Množství	100 ks	

### Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWHUE M3 WTL6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">455010000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 13.3 mm, Měď – zinek
GTIN (EAN)	4050118075892	
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

6 mm<sup>2</sup>

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 6/12	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062720000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 12, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4050118259391	8.00, Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4054860000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062660000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052360000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062670000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052260000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190153977	8.00, Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4054760000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062680000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Bočnice




### Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WTL6 SL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4538110000</a>	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190574994	
Množství	20 ks	
Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">438880000</a>	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118045680	
Množství	20 ks	

### Háčková kabelová oka

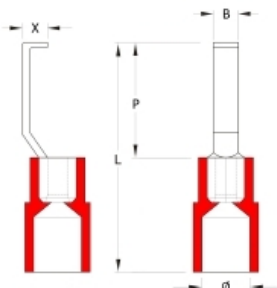

Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přináší výhody při instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">416230000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6 mm², Žlutá
GTIN (EAN)	4050118000337	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433340000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5 mm², Červená
GTIN (EAN)	4050118210972	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433330000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5 mm², Modrá
GTIN (EAN)	4050118016901	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">412470000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6 mm², Žlutá
GTIN (EAN)	4050118114980	
Množství	100 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K912440000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm² - 1,5 mm², Červená
GTIN (EAN)	4050118115055	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K912450000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm² - 2,5 mm², Modrá
GTIN (EAN)	4050118115130	
Množství	100 ks	

## Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 21.6/45 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K936240000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605972	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K947770000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379163	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K936300000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606030	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K947760000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379170	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K978990000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248169665	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K971080000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190043957	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K971000000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259204	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	STB 21.6/45 DB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938790000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248612840	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 VI	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936260000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605996	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912540000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118180992	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912550000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181210	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971040000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190859985	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971020000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259228	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912560000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181203	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971030000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259235	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4947740000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379187	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936270000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606009	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4915530000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118782134	3.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912520000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936280000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606016	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 6. června 2024 9:41:11 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

13

**WTL 6 SL GWHUE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství**

Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">47790000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379149	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36290000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606023	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">71010000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259211	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36250000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605989	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">47780000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379156	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	