

ATTB 6 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Světle šedá
Objednací číslo	2740020000
Typ	ATTB 6 LTGY
GTIN (EAN)	4064675021179
Množství	50 ks

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	68 mm	Hloubka (v palcích)	2,677 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	8,1 mm	Šířka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	30,649 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Lišta	TS 35, TS 32
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Světle šedá
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	22 AWG
Velikost napětí B (CSA)	600 V	Velikost napětí C (CSA)	600 V
Velikost napětí D (CSA)	600 V	Velikost proudu B (CSA)	29 A
Velikost proudu C (CSA)	29 A	Velikost proudu D (CSA)	5 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-80099474		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ano
Typ montáže	Příchytka		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	30 A
Proud při maximu vodičů	30 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	22 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A5
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm ²	Směr připojení	vrchol
Typ připojení	PUSH IN	Upínací rozsah, max.	10 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm

Všeobecně

Lišta	TS 35, TS 32	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Standardy	IEC 60947-7-1

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení


 
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [User Manual HTTB/ATTB 6](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

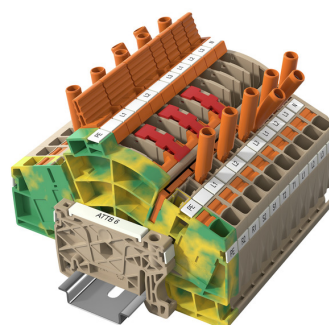

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Verze
Objednací číslo	6448860000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118462968	
Množství	500 ks	

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verze
Objednací číslo	6661290000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Verze
Objednací číslo	6661280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Objednávací číslo	6661300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	

Profily vík




Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CH TTB	Verze
Objednávací číslo	6710130000	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Množství	1 ks	
Typ	CS TTB	Verze
Objednávací číslo	6710150000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4064675021148	
Množství	10 ks	
Typ	CP TTB	Verze
Objednávací číslo	6710140000	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Množství	10 ks	

Zámek spínače

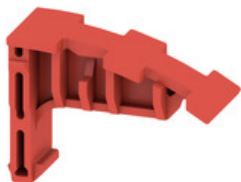

Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL TTB 6	Verze
Objednávací číslo	6710220000	Blokovací zařízení (svorka), PA 66/6, Červená
GTIN (EAN)	4050118893311	
Množství	50 ks	

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pákové spojení



Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	LL TTB 6/1 BK	Verze
Objednací číslo	6710280000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Verze
Objednací číslo	6710340000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Verze
Objednací číslo	6710420000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Verze
Objednací číslo	6710430000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Verze
Objednací číslo	6726110000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Verze
Objednací číslo	6817220000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4	Verze
Objednací číslo	6710450000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Množství	25 ks	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Verze
Objednací číslo	6710360000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Verze
Objednací číslo	6710370000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Verze
Objednací číslo	6710380000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 5. července 2024 1:30:15 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LL TTB 6/2	Verze
Objednávací číslo	6710300000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Verze
Objednávací číslo	6710410000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Verze
Objednávací číslo	6710390000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Verze
Objednávací číslo	6710250000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Verze
Objednávací číslo	6762600000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Verze
Objednávací číslo	6710400000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Verze
Objednávací číslo	6817240000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3 CM	Verze
Objednávací číslo	6726100000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Verze
Objednávací číslo	6762610000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Verze
Objednávací číslo	6710310000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Verze
Objednávací číslo	6762590000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Verze
Objednávací číslo	6710260000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3	Verze
Objednávací číslo	6710440000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 5. července 2024 1:30:15 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LL TTB 6/6	Verze
Objednávací číslo	6710460000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Množství	10 ks	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Verze
Objednávací číslo	6710290000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Verze
Objednávací číslo	6710350000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Verze
Objednávací číslo	6710240000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Verze
Objednávací číslo	6710330000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Verze
Objednávací číslo	6817230000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1	Verze
Objednávací číslo	6710230000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Verze
Objednávací číslo	6710270000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Verze
Objednávací číslo	6710320000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Množství	50 ks	

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncové deska




Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EP TTB 6	Verze
Objednací číslo	6710170000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118822229	
Množství	20 ks	

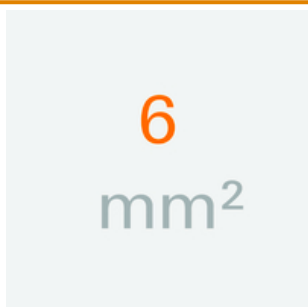6 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/10	Verze
Objednací číslo	6733970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066811	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/4 BL	Verze
Objednací číslo	6985850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/6	Verze
Objednací číslo	6733950000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/10 BL	Verze
Objednací číslo	6786910000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064602	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Verze
Objednací číslo	6985840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 6N/7 BL	Verze
Objednávací číslo	6786900000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/2	Verze
Objednávací číslo	6985740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/3	Verze
Objednávací číslo	6985760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/4	Verze
Objednávací číslo	6985780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Verze
Objednávací číslo	6786890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/7	Verze
Objednávací číslo	6733960000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/2 BL	Verze
Objednávací číslo	6985830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370232	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	

Zkratovací prvky



Zkratovací můstek lze jednoduše a rychle zasunout do svorkovnice. Pokud je pomocí pákového konektoru připojeno několik pák současně, lze realizovat funkci make before break. Jednou namontovaný zkratovací můstek nelze z aplikace vyjmout.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SCCB TTB 6/4	Verze
Objednávací číslo	6710210000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118848007	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/2	Verze
Objednávací číslo	6710190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847987	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 5. července 2024 1:30:15 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SCCB TTB 6/3	Verze
Objednávací číslo	6710200000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847994	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	

Nula



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6341630000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, Bílá
Množství	500 ks	

Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0 o šířce do 10 mm do svorkovnice. Zkušební zásuvky jsou uspořádány pod úhlem, proto lze všechna standardní měření (i sousední) realizovat v šířce svorky 8,1 mm.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TS TTB 6 RD	Verze
Objednávací číslo	6710510000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BK	Verze
Objednávací číslo	6710520000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Množství	48 ks	

Datum vytvoření 5. července 2024 1:30:15 CEST

ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	TS TTB 6 BR	Verze
Objednáací číslo	6715540000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118769609	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 VT	Verze
Objednáací číslo	6710530000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BL	Verze
Objednáací číslo	6710480000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 YL	Verze
Objednáací číslo	6710500000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 OR	Verze
Objednáací číslo	6710470000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 GN	Verze
Objednáací číslo	6710490000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 WT	Verze
Objednáací číslo	6817250000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Množství	48 ks	