

**ATTB 6 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, černá
Číslo objednávky	<a href="#">2740030000</a>
Typ	ATTB 6 BK
GTIN (EAN)	4064675021186
Množství	50 ks

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	68 mm	Hloubka (v palcích)	2,677 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	8,1 mm	Šířka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	30,665 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Lišta	TS 35, TS 32
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	22 AWG
Velikost napětí B (CSA)	600 V	Velikost napětí C (CSA)	600 V
Velikost napětí D (CSA)	600 V	Velikost proudu B (CSA)	29 A
Velikost proudu C (CSA)	29 A	Velikost proudu D (CSA)	5 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-80099474		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ano
Typ montáže	Příchytka		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	30 A
Proud při maximu vodičů	30 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	22 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A5
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	vrchol
Typ připojení	PUSH IN	Upínací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm

## Všeobecně

Lišta	TS 35, TS 32	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Standardy	IEC 60947-7-1

## Klasifikace

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

## Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [User Manual HTTB/ATTB 6](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

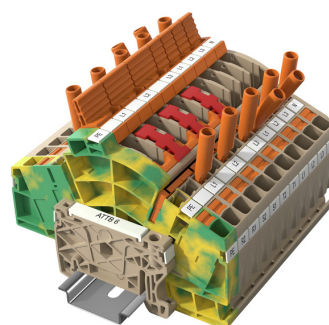


## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Zámek spínače

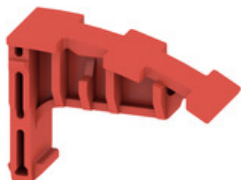

Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL TTB 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710220000</a>	Blokovací zařízení (svorka), PA 66/6, Červená
GTIN (EAN)	4050118893311	
Množství	50 ks	

### Pákové spojení



### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710420000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710230000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710290000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710370000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2710380000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Množství	50 ks	

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710440000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4717220000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710410000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710320000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710450000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Množství	25 ks	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710270000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4717240000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710430000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710310000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4762600000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4717230000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710460000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Množství	10 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710350000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:38:12 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4762610000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3 CM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4726100000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710400000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710330000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710340000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4726110000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710240000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710260000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710390000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710280000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710360000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4762590000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710300000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:38:12 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/1 GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10250000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Množství	50 ks	

## Zkratovací prvky



Zkratovací můstek lze jednoduše a rychle zasunout do svorkovnice. Pokud je pomocí pákového konektoru připojeno několik pák současně, lze realizovat funkci make before break. Jednou namontovaný zkratovací můstek nelze z aplikace vyjmout.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCCB TTB 6/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10210000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 32.2 mm
GTIN (EAN)	4050118848007	
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10190000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118847987	
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10200000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 24.1 mm
GTIN (EAN)	4050118847994	
Množství	25 ks	

## Profily vík



### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CP TTB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10140000</a>	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Množství	10 ks	
Typ	CS TTB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10150000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4064675021148	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:38:12 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	CH TTB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710130000</a>	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Množství	1 ks	

## Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0 o šířce do 10 mm do svorkovnice. Zkušební zásuvky jsou uspořádány pod úhlem, proto lze všechna standardní měření (i sousední) realizovat v šířce svorky 8,1 mm.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS TTB 6 BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4715540000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118769609	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 WT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4717250000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 RD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710510000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710480000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710520000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 VT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710530000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 YL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710500000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710490000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Množství	48 ks	

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TS TTB 6 OR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4710470000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Množství	48 ks	

## Nula



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.


Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4941630000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, Bílá
Množství	500 ks	

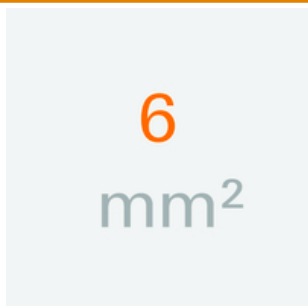6 mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4733970000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066811	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985740000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:38:12 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 6N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985850000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118370447	(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4733950000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675066699	mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4786910000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675064602	mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 78.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985840000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118370379	(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985830000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118370232	(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985760000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370263	mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4786900000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675064596	(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 54.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4985780000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118370287	mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4786890000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675064572	(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 46.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4733960000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675066804	mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
Množství	20 ks	

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4661290000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4661280000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4661300000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118462968	
Množství	500 ks	

#### Koncové deska



#### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	EP TTB 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2410170000</a>	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118822229	
Množství	20 ks	