

HDC MHP 200 MAS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul
Číslo objednávky	2748240000
Typ	HDC MHP 200 MAS
GTIN (EAN)	4050118891058
Množství	2 ks

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,346 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	61,4 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1 000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PC
Počet pólů	1	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2
Typ	Zástrčný	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	25 mm ²
Typ připojení	Připojení axiálním šroubem		

Silový kontakt

Délka odizolování podle průměru kabelu	Průměr kabelu, max.	12 mm
	Délka odizolování	15 mm
	Průměr kabelu, max.	16 mm
	Délka odizolování	19 mm
Upínací rozsah, silový kontakt, max.	70 mm ²	
Upínací rozsah, silový kontakt, min.	25 mm ²	
Utahovací moment, max. podle průřezu vodiče	Průřez vodiče, min.	25 mm ²
	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
	Utahovací moment, max.	8 Nm
	Průřez vodiče, max.	50 mm ²
	Utahovací moment, max.	9 Nm
	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
	Utahovací moment, max.	10 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Soubory ke stažení



Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual Axial Screw
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

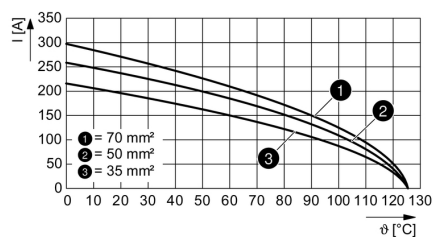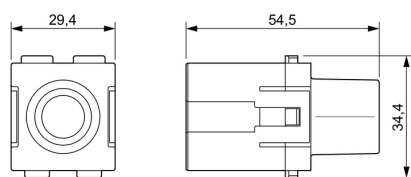

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo objednávky	4736900000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo objednávky	4736890000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo objednávky	4736990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo objednávky	4736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo objednávky	428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo objednávky	428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Číslo objednávky	4736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo objednávky	4736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo objednávky	429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo objednávky	429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo objednávky	429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo objednávky	429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo objednávky	428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo objednávky	428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	