

HDC MHX 2 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul
Číslo objednávky	2748350000
Typ	HDC MHX 2 FC
GTIN (EAN)	4050118890983
Množství	5 ks

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	42,4 mm	Výška (v palcích)	1,669 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	11,31 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	830 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát
Počet pólů	2	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	3

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 16
Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Typ připojení	Nalisované připojení		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 4. června 2024 2:55:29 CEST




Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

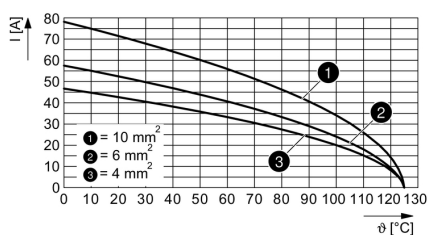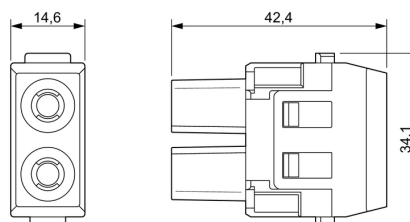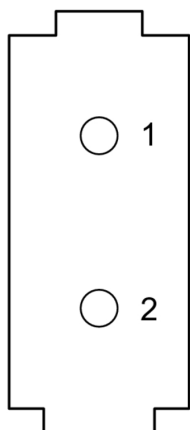

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací kontakty HX

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C MHX BM10.0AG	Verze
Číslo objednávky	494560000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, Zásuvka, Průřez vodiče, max.:
GTIN (EAN)	4050118504538	8, soustružené, Slitina mědi
Množství	25 ks	
Typ	HDC C HX BM4.0AG	Verze
Číslo objednávky	02970000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez
GTIN (EAN)	4032248697250	vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
Množství	25 ks	
Typ	HDC C HX BM1.5AG	Verze
Číslo objednávky	02950000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez
GTIN (EAN)	4032248697236	vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	25 ks	
Typ	HDC C HX BM6.0AG	Verze
Číslo objednávky	02980000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez
GTIN (EAN)	4032248697267	vodiče, max.: 6, soustružené, Slitina mědi
Množství	25 ks	
Typ	HDC C HX BM2.5AG	Verze
Číslo objednávky	02960000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez
GTIN (EAN)	4032248697243	vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Množství	25 ks	

S dlouhým vodičím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo objednávky	36990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo objednávky	4736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo objednávky	429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo objednávky	429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo objednávky	473690000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo objednávky	473689000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo objednávky	428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo objednávky	428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Číslo objednávky	4736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo objednávky	4736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo objednávky	429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo objednávky	429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

HDC MHX 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo objednávky	428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo objednávky	428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	