

**HDC MGBIT 8 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Datový modul               |
| Číslo objednávky | <a href="#">2748530000</a> |
| Typ              | HDC MGBIT 8 FC             |
| GTIN (EAN)       | 4050118890839              |
| Množství         | 1 ks                       |

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 13,9 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,547 inch |
| Výška          | 41,4 mm  | Výška (v palcích)   | 1,63 inch  |
| Šířka          | 26,35 mm | Šířka (v palcích)   | 1,037 inch |
| Čistá hmotnost | 31 g     |                     |            |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

## Obecné údaje

|  |              |                                |          |
|--|--------------|--------------------------------|----------|
| Cykly zapojování                           | ≥ 500        | Izolační materiál              | PC       |
| Jmenovité napětí (DIN EN 61984)            | 50 V         | Jmenovité napětí: podle UL/CSA | 50 V     |
| Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)     | 0,8 kV       | Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 5 A      |
| Kategorie                                  | Cat. 6A      | Klasifikace hořlavosti UL 94   | V-0      |
| Materiál                                   | Polykarbonát | Počet pólů                     | 8        |
| Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 1            | Typ                            | Zásuvka  |
| Závažnost znečištění                       | 3            | Řada                           | ModuPlug |

## Verze

|  |                      |                            |                      |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Délka odizolování, jmenovité připojení | 4,2 mm               | Průřez propojení AWG, max. | AWG 20               |
| Průřez propojení AWG, min.             | AWG 28               | Průřez vodiče, max.        | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez vodiče, min.                    | 0,08 mm <sup>2</sup> | Typ připojení              | Nalisované připojení |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení



|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>            |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Manual GigaBit Module</a>      |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

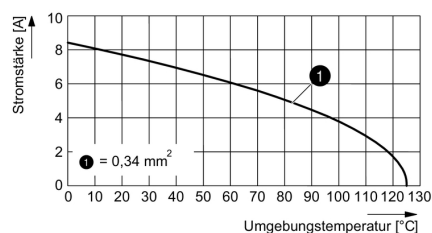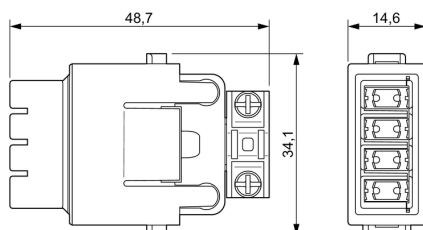

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGL 10B AC            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736990000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823042              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGL 10B CA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4737000000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823059              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGL 24B AF            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4737030000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823080              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGL 24B FA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4737040000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823097              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGS 10B CA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736920000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822281              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGS 10B AC            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736910000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822274              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGS 16B DA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736940000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823004              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGS 16B AD            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736930000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822298              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodičím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGL 16B AD            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4737010000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823066              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGL 16B DA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4737020000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823073              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

### Krimpovací kontakty D-SUB



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ              | HDC C HS BM0.08-0.12 AU    | Verze                           |
| Číslo objednávky | <a href="#">4748730000</a> | Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm² |
| GTIN (EAN)       | 4050118890549              |                                 |
| Množství         | 100 ks                     |                                 |
| Typ              | HDC C HS BM0.2-0.5 AU      | Verze                           |
| Číslo objednávky | <a href="#">4748720000</a> | Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm²   |
| GTIN (EAN)       | 4050118890631              |                                 |
| Množství         | 100 ks                     |                                 |

## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MF 16B DA             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">429030000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233407             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |
| Typ              | HDC MF 16B AD             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">429010000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233315             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |

### S krátkým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGS 6B BA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">473690000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822267             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |
| Typ              | HDC MFGS 6B AB            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">473689000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822250             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## S krátkým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGS 24B FA            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736960000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823028              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGS 24B AF            | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736950000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823011              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

## Standardně



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MF 10B AC             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">428960000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233223             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MF 10B CA             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">428980000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233278             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |



## HDC MGBIT 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | HDC MFGL 6B BA             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736980000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118822908              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |
| Typ              | HDC MFGL 6B AB             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736970000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118823035              |       |
| Množství         | 1 ks                       |       |

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MF 24B AF             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">429050000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233285             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |
| Typ              | HDC MF 24B FA             | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">429070000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233520             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |

## HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

## Standardně



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ              | HDC MF 6B BA              | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">428940000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233353             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |
| Typ              | HDC MF 6B AB              | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">428920000</a> | Rám   |
| GTIN (EAN)       | 4050118233414             |       |
| Množství         | 1 ks                      |       |