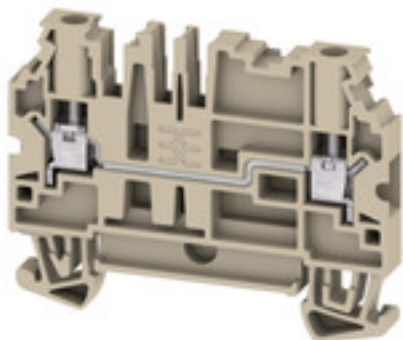


W2C 4 FT STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Počet připojení: 2 |
| Číslo objednávky | 2892680000 |
| Typ | W2C 4 FT STB |
| GTIN (EAN) | 4064675884361 |
| Množství | 50 ks |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 46 mm | Hloubka (v palcích) | 1,811 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2,362 inch |
| Šířka | 6,1 mm | Šířka (v palcích) | 0,24 inch |
| Čistá hmotnost | 11,93 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Specifikace systému

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní | 1 | Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
| Počet pólů na řadu | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| Lišta | TS 35 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV22ATEX7090U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR22.0020U |
| Max. napětí (ATEX) | 550 V | Proud (ATEX) | 29 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 550 V |
| Proud (IECEX) | 29 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm ² |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Otevřené strany | vlevo | Příchytka | Ano |
| Typ montáže | TS 35 | Typ upevnění | TS 35 |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² | Jmenovité napětí | 800 V |
| Jmenovité DC napětí | 800 V | Jmenovitý proud | 32 A |
| Proud při maximu vodičů | 32 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 3 |

Odpojovací svorkovnice

| | |
|------------------------------|-----|
| Integrovaná testovací zdířka | Ano |
|------------------------------|-----|

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 24 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 24 AWG |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN

Ne

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení

Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Dvojdutinka, max. | 0,5 mm ² | Dvojdutinka, max. | 1,5 mm ² |
| Délka odizolování | 8 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
| Počet připojení | 2 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Svěrný šroub | M 3 | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Upínací rozsah, max. | 6 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0,34 mm ² |
| Utahovací moment, max. | 0,6 Nm | Utahovací moment, min. | 0,5 Nm |
| Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm | | |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Lišta | TS 35 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 | Standardy | IEC 60947-7-1 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Attestation of Conformity](#)

[IECEX Certificate](#)

[UKCA Ex Certificate](#)

[ATEX Certificate](#)

[CCC Certificate](#)

[UKCA declaration of conformity](#)

[CE Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [NTI W2C 4 FT](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.


Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 527990000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

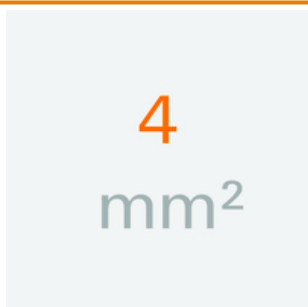4 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/6 | Verze |
| Číslo objednávky | 527990000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 2910830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 2460760000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/6 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528170000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4561610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4561600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | A, Červená |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528070000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/32 | Verze |
| Číslo objednávky | 4561670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 32, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528120000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528090000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531860000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/41 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4983840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4960730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4983820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528240000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4960770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 | Verze |
| Číslo objednávky | 4983810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4910920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528030000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4931790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528080000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4931810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528040000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527970000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/10 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528230000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560450000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 | Verze |
| Číslo objednávky | 4983800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528140000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 | Verze |
| Číslo objednávky | 4561580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4931820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4510860000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527980000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4931890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528020000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/7 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528180000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4510850000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527930000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528190000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527940000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510930000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531850000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 6. června 2024 11:45:30 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

10

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/9 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528220000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528130000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4631780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | Izolované: Ano, 32 A, černá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 460810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4631800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | Izolované: Ano, 32 A, Bílá |
| Množství | 60 ks | |

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 461210000 | Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | WEW 35/2 GR | Verze |
| Číslo objednávky | 4659200000 | Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4661200000 | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZS 30/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4681880000 | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | |
| Množství | 200 ks | |

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 4682070000 | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | |
| Množství | 40 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4610020000 | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 400 ks | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Verze |
| Číslo objednávky | 2749340000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/6 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007160000 | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Množství | 600 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 11320000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 10030000 | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 80 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MultiFit



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.
Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.
Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.
Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Typ | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Verze |
| Číslo objednávky | 4799270000 | Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Množství | 1 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEP 2C 4 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4994230000 | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, černá |
| GTIN (EAN) | 4064675885214 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | WEP 2C 4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4994210000 | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4064675885191 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | WEP 2C 4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4994220000 | Koncová deska (svorky), 60 mm x 2 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4064675885207 | |
| Množství | 20 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007120000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Množství | 600 ks | |

Držák na značení



Držáky značek nabízejí možnost dodatečné montáže značek. V závislosti na provedení lze příslušné úrovně svorek PRV a PPV označit příslušnou značkou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | BZT W2C 4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4094270000 | Držák na příslušenství (svorka), Wemid, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4064675885252 | |
| Množství | 20 ks | |

W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4905490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4905520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |