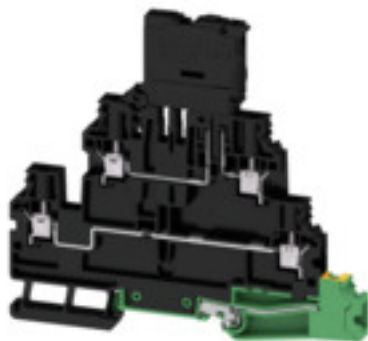


W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, 4 mm ² , 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, černá
Objednací číslo	2894120000
Typ	W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB
GTIN (EAN)	4064675885160
Množství	50 ks

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	99,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,917 inch
Výška	106,5 mm	Výška (v palcích)	4,193 inch
Šířka	6,1 mm	Šířka (v palcích)	0,24 inch
Čistá hmotnost	36,52 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	3
Počet úrovní	3	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Úrovně propojené interně	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ano	Funkce PEN	Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Proud (ATEX)	6.3 A	Průřez vodiče max. (ATEX)	4 mm ²
Proud (IECEX)	6.3 A	Průřez vodiče max. (IECEX)	4 mm ²

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	TS 35	Otevřené strany	pravá
Příchytka	Ano	Typ montáže	TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²	Jmenovité napětí	70 V
Jmenovité DC napětí	70 V	Jmenovitý proud	6,3 A
Proud při maximu vodičů	6,3 A	Standardy	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele	AC/DC
----------------------	-------

Odpojovací svorkovnice

Integrovaná testovací zdířka	Ano
------------------------------	-----

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

Displej	LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Provozní napětí, max.	70 V
Typ napětí ukazatele	AC/DC		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	24 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	24 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN	Ne
------------	----

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max.	0,5 mm ²	Dvojdutinka, max.	1,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	5	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,34 mm ²	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	TS 35
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez propojení AWG, min.	AWG 24
Standardy	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	NTI W2T 4 FS
Katalogy	Catalogues in PDF-format

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

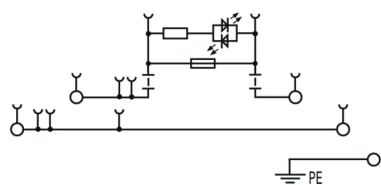

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TNHE ZDL2.5 OR	Verze
Objednací číslo	6432480000	Odpojovací páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Množství	100 ks	

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6610020000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, Bílá
Množství	400 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MultiFit



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

Typ	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Verze
Objednací číslo	6799270000	Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4064675261032	
Množství	1 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FSPG BK	Verze
Objednací číslo	8869680000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623793	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 60-150V BL	Verze
Objednací číslo	8869770000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623892	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 10-36V BL	Verze
Objednací číslo	8869740000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623861	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG BL	Verze
Objednací číslo	8869730000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623854	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 30-70V BL	Verze
Objednací číslo	8869760000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623885	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 100-250V BL	Verze
Objednací číslo	8869750000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623878	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 10-36V BK	Verze
Objednací číslo	8869690000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623809	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 60-150V BK	Verze
Objednací číslo	8869720000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623830	
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 30-70V BK	Verze
Objednací číslo	8869710000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623823	
Množství	25 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	FSPG LED 100-250V BK	Verze
Objednávací číslo	6869700000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné
GTIN (EAN)	4064675623816	
Množství	25 ks	

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WEP 2T 4 BK	Verze
Objednávací číslo	6894260000	Koncová deska (svorky), 95.5 mm x 2 mm, černá
GTIN (EAN)	4064675885245	
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2T 4	Verze
Objednávací číslo	6894240000	Koncová deska (svorky), 95.5 mm x 2 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4064675885221	
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2T 4 BL	Verze
Objednávací číslo	6894250000	Koncová deska (svorky), 95.5 mm x 2 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4064675885238	
Množství	20 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6609801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Objednací číslo	6749340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Objednací číslo	6061200000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 SW	Verze
Objednací číslo	6061210000	Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4032248136278	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 GR	Verze
Objednací číslo	6859200000	Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4032248411658	
Množství	100 ks	

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6011320000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

5x20

5x20

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Objednací číslo	6430900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Objednací číslo	6430800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Objednací číslo	6439000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Objednací číslo	6430500000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Objednací číslo	6430300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Objednací číslo	6430700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Objednací číslo	6430400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Objednací číslo	6431400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Objednací číslo	6431300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Objednací číslo	6431200000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Objednávací číslo	6431100000	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Objednávací číslo	6430600000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Objednávací číslo	6431000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	

Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhněte si vlastní konektory jednoduše použitím

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VDS180 SV7.62	Verze	Údaje výrobku	Balení
Objednávací číslo	6853940000	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, černá, Počet pólů: 1		Box
GTIN (EAN)	4032248389513			
Množství	50 ks			

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Objednací číslo	6007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6682070000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4050118803075	
Množství	40 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6610030000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	80 ks	

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6681880000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4050118803068	
Množství	200 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 MM WS	Verze
Objednací číslo	6007160000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118391879	
Množství	600 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

4 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/9 BK	Verze
Objednací číslo	6831780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417019	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41 RD	Verze
Objednací číslo	6883840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675848868	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BL	Verze
Objednací číslo	6810850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675283461	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9	Verze
Objednací číslo	6528070000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332797	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BK	Verze
Objednací číslo	6810920000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675283638	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Objednací číslo	6528080000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333008	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8	Verze
Objednací číslo	6528030000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332841	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4 RD	Verze
Objednací číslo	6460800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476224	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5 RD	Verze
Objednací číslo	6460790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476217	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Objednací číslo	6883820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675848851	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

17

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/7 RD	Verze
Objednávací číslo	6460770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476194	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BL	Verze
Objednávací číslo	6528140000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333015	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BK	Verze
Objednávací číslo	6810830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675283447	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 RD	Verze
Objednávací číslo	6460740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118476163	A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2	Verze
Objednávací číslo	6527930000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332766	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 WT	Verze
Objednávací číslo	6831820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417057	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3	Verze
Objednávací číslo	6527940000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332865	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5	Verze
Objednávací číslo	6527980000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332759	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BK	Verze
Objednávací číslo	6810910000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283621	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BK	Verze
Objednávací číslo	6810840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675283454	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/20	Verze
Objednávací číslo	6883800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675848769	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BK	Verze
Objednávací číslo	6810870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283485	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 RD	Verze
Objednávací číslo	6460450000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118476149	A, Červená
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/7 WT	Verze
Objednávací číslo	6831850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417088	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 WT	Verze
Objednávací číslo	6831810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417040	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/9 WT	Verze
Objednávací číslo	6831870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417101	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 WT	Verze
Objednávací číslo	6831800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417033	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Objednávací číslo	6528230000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333138	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 WT	Verze
Objednávací číslo	6831790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417026	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Objednávací číslo	6528120000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332872	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8 RD	Verze
Objednávací číslo	6460760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476187	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30	Verze
Objednávací číslo	6561580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118570113	A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/7	Verze
Objednávací číslo	6528020000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332780	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 RD	Verze
Objednávací číslo	6460810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118476231	A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/50 BL	Verze
Objednávací číslo	6528240000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333121	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BK	Verze
Objednávací číslo	6831890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417125	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/4	Verze
Objednávací číslo	6527970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332889	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BK	Verze
Objednávací číslo	6810890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283607	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/9 RD	Verze
Objednávací číslo	6460750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476170	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10	Verze
Objednávací číslo	6528090000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332896	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6 WT	Verze
Objednávací číslo	6831840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417071	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 BL	Verze
Objednávací číslo	6561610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118569971	A, Modrá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BL	Verze
Objednávací číslo	6528180000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333114	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BL	Verze
Objednávací číslo	6528170000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332926	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BK	Verze
Objednávací číslo	6810880000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283492	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/50 RD	Verze
Objednávací číslo	6460730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476156	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BL	Verze
Objednávací číslo	6528220000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118333107	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 BL	Verze
Objednávací číslo	6528190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332858	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Objednávací číslo	6528040000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332773	Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 5:30:10 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/8 BK	Verze
Objednávací číslo	8810930000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675283645	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/32	Verze
Objednávací číslo	8561670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 32, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4050118570175	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/6 RD	Verze
Objednávací číslo	8460780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118476200	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41	Verze
Objednávací číslo	883810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675848844	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/6	Verze
Objednávací číslo	8527990000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332919	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/5 WT	Verze
Objednávací číslo	8831830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417064	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8 WT	Verze
Objednávací číslo	8831860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4064675417095	Izolované: Ano, 32 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/50	Verze
Objednávací číslo	8528130000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332902	Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/20 RD	Verze
Objednávací číslo	8810860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283478	Izolované: Ano, 32 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 RD	Verze
Objednávací číslo	8561600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32
GTIN (EAN)	4050118569964	A, Červená
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BK	Verze
Objednávací číslo	8810900000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.00,
GTIN (EAN)	4064675283614	Izolované: Ano, 32 A, černá
Množství	60 ks	

W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zámek spínače



Všeobecné objednací údaje

Typ	DTLE 2.5/4	Verze
Objednací číslo	6910530000	Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená
GTIN (EAN)	4099986519466	
Množství	25 ks	