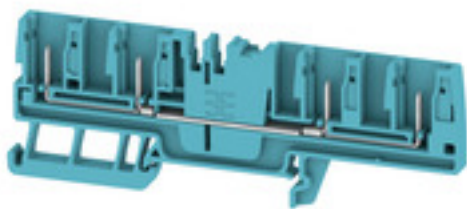


APGTB 2.5 FT 4C/4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvné modulární svorky, Modrá
Objednací číslo	2898160000
Typ	APGTB 2.5 FT 4C/4 BL
GTIN (EAN)	4064675903253
Množství	100 ks

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Výška	87 mm	Výška (v palcích)	3,425 inch
Šířka	5,1 mm	Šířka (v palcích)	0,201 inch
Čistá hmotnost	9,6 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	TS 35
Typ upevnění	TS 35	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovité DC napětí	800 V	Proud při maximu vodičů	24 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 mW	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	28 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	28 AWG
Velikost napětí B (cURus)	600 V	Velikost napětí C (cURus)	600 V
Velikost napětí D (cURus)	600 V	Velikost proudu B (cURus)	20 A
Velikost proudu C (cURus)	20 A	Velikost proudu D (cURus)	5 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN	Ne
------------	----

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení	4	Směr připojení	vrchol
-----------------	---	----------------	--------

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cURus)

E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²2.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEP PGTB 2.5 4C/4	Verze
Objednací číslo	6898190000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4064675903284	
Množství	20 ks	

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	Verze
Objednací číslo	6907520000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248532100	Weidmueller, Žlutá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6854490000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGPC 2.5	Verze
Objednací číslo	6514500000	Víko svorky, Wemid, Oranžová, Výška: 10.1 mm, Šířka: 4.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118322002	Hloubka: 14.27 mm
Množství	50 ks	

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 S MC SDR	Verze
Objednací číslo	6341590000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118146042	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	80 ks	
Typ	DEK 5/5 PLUS MC SDR	Verze
Objednací číslo	6854500000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393602	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	
Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6609810000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk




Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/5 PLUS MC SDR	Verze
Objednací číslo	6038790000	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248768066	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	120 ks	
Typ	WS 8/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6640750000	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456627	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	144 ks	

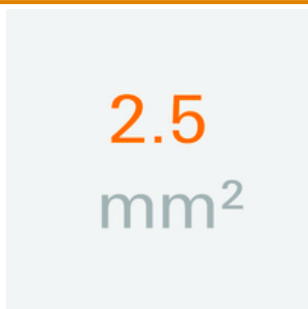2,5 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/9 WT	Verze
Objednací číslo	6831630000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416869	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 WT	Verze
Objednací číslo	6831560000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416692	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7	Verze
Objednací číslo	6527640000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/7 WT	Verze
Objednávací číslo	6831610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416845	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Verze
Objednávací číslo	6108710000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9	Verze
Objednávací číslo	6527680000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4	Verze
Objednávací číslo	6527590000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Objednávací číslo	6527880000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448573	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Objednávací číslo	6527740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BK	Verze
Objednávací číslo	6831770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675417002	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 BK	Verze
Objednávací číslo	6831710000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416944	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 WT	Verze
Objednávací číslo	6831590000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416821	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Objednávací číslo	6527920000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448559	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 BK	Verze
Objednávací číslo	6831740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416975	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Objednávací číslo	6527780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BK	Verze
Objednávací číslo	6831700000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416937	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Verze
Objednávací číslo	6108810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448498	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8	Verze
Objednávací číslo	6527670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10	Verze
Objednávací číslo	6527690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447989	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Objednávací číslo	6527820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448610	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 WT	Verze
Objednávací číslo	6831660000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416890	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50	Verze
Objednávací číslo	6527730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118411362	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Verze
Objednávací číslo	6108870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448481	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Objednávací číslo	6527790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Verze
Objednávací číslo	6108690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BK	Verze
Objednávací číslo	6831720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416951	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Verze
Objednávací číslo	6109000000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486001	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Verze
Objednávací číslo	6108720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448504	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BK	Verze
Objednávací číslo	6831730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416968	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Objednávací číslo	6527870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448580	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3	Verze
Objednávací číslo	6527570000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Objednávací číslo	6527770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6	Verze
Objednávací číslo	6527630000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2	Verze
Objednávací číslo	6527540000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Objednávací číslo	6527830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448603	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Objednávací číslo	6527890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448566	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Verze
Objednávací číslo	6108920000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118485899	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Verze
Objednávací číslo	6108470000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BK	Verze
Objednávací číslo	6831760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416999	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 WT	Verze
Objednávací číslo	6831620000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416852	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Verze
Objednávací číslo	6108910000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486018	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 WT	Verze
Objednávací číslo	6831600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416838	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

10

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/20 WT	Verze
Objednávací číslo	6831650000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416883	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 WT	Verze
Objednávací číslo	6831570000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416807	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BK	Verze
Objednávací číslo	6831670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416906	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 WT	Verze
Objednávací číslo	6831640000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416876	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 WT	Verze
Objednávací číslo	6831580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416814	Izolované: Ano, 24 A, Bílá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5	Verze
Objednávací číslo	6527620000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Verze
Objednávací číslo	6108700000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Verze
Objednávací číslo	6108900000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448474	Izolované: Ano, 24 A, Červená
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20	Verze
Objednávací číslo	6527720000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447972	Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BK	Verze
Objednávací číslo	6831750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416982	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BK	Verze
Objednávací číslo	6831680000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416913	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BK	Verze
Objednávací číslo	6831690000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416920	Izolované: Ano, 24 A, černá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Objednávací číslo	6527840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448597	Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Množství	20 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²2.5
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	APG 2.5/5	Verze
Objednávací číslo	6513680000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321333	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5 R GN	Verze
Objednávací číslo	6513980000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321470	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/10-9BG-GN	Verze
Objednávací číslo	6712810000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 10, Béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118755299	
Množství	20 ks	
Typ	APG 2.5 R	Verze
Objednávací číslo	6513940000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321548	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/3-2BG-GN	Verze
Objednávací číslo	6712740000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 3, Béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756050	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/8	Verze
Objednávací číslo	6513730000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321425	
Množství	20 ks	
Typ	APG 2.5/3	Verze
Objednávací číslo	6513650000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321340	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/6	Verze
Objednávací číslo	6513690000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321463	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/7	Verze
Objednávací číslo	6513700000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321296	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/8-7BG-GN	Verze
Objednávací číslo	6712790000	Konektor, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Počet pólů: 8, Béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756012	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 2.5 L GN	Verze
Objednáací číslo	6513850000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321616	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/9-8BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6712800000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 9, Běžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756005	
Množství	20 ks	
Typ	APG 2.5/2	Verze
Objednáací číslo	6513640000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 2, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321180	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5 MI BL	Verze
Objednáací číslo	6513900000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118321432	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/9	Verze
Objednáací číslo	6513740000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321197	
Množství	20 ks	
Typ	APG 2.5 MI	Verze
Objednáací číslo	6513880000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321630	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/6-5BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6712770000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 6, Běžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756036	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/4-3BG-GN	Verze
Objednáací číslo	6513790000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321364	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/5-3BG-BL-GN	Verze
Objednáací číslo	6513780000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová, Modrá, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321357	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5 L	Verze
Objednáací číslo	6513830000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321623	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5 L BL	Verze
Objednáací číslo	6513840000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118321388	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/4	Verze
Objednáací číslo	6513670000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321524	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5 R BL	Verze
Objednáací číslo	6513950000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Modrá
GTIN (EAN)	4050118321647	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 7. července 2024 4:27:09 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	APG 2.5/5-4BG-GN	Verze
Objednávací číslo	6712760000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 5, Běžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756043	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5 MI GN	Verze
Objednávací číslo	6513930000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321456	
Množství	50 ks	
Typ	APG 2.5/3-BG-BL-GN	Verze
Objednávací číslo	6513820000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová, Modrá, Zelená
GTIN (EAN)	4050118321449	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/10	Verze
Objednávací číslo	6513770000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321487	
Množství	20 ks	
Typ	APG 2.5/7-6BG-GN	Verze
Objednávací číslo	6712780000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 7, Běžová, Zelená
GTIN (EAN)	4050118756029	
Množství	25 ks	
Typ	APG 2.5/1	Verze
Objednávací číslo	6513720000	Konektor, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118321326	
Množství	50 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitřených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE BR	Verze
Objednávací číslo	6249870000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118051865	Weidmueller, Hnědá
Množství	1 000 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	DEK 5/5 MC NE BL	Verze
Objednávací číslo	6609801693	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397166	Weidmueller, Modrá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE GN	Verze
Objednávací číslo	6609801688	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397142	Weidmueller, Zelená
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE GR	Verze
Objednávací číslo	6609801691	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397159	Weidmueller, Šedá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE OR	Verze
Objednávací číslo	6238340000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118062632	Weidmueller, Oranžová
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE RT	Verze
Objednávací číslo	6609801686	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397128	Weidmueller, Červená
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE SW	Verze
Objednávací číslo	6457550000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118263817	Weidmueller, černá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6609801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE VI	Verze
Objednávací číslo	6249860000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118042764	Weidmueller, Fialová
Množství	1 000 ks	
Typ	DEK 5/5 S MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6341620000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118145793	Weidmueller, Bílá
Množství	400 ks	
Typ	DEK 5/5 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	6609801687	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397135	Weidmueller, Žlutá
Množství	1 000 ks	


APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncové vzpěry

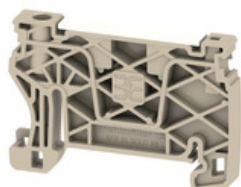

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	Verze
Objednací číslo	6570250000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118580266	
Množství	50 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/5 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6951870000	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248631605	Allen-Bradley, Bílá
Množství	600 ks	
Typ	WS 8/5 MC NE OR	Verze
Objednací číslo	6773521690	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248143092	Allen-Bradley, Oranžová
Množství	720 ks	
Typ	WS 8/5 MC NE BL	Verze
Objednací číslo	6773521693	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141715	Allen-Bradley, Modrá
Množství	720 ks	
Typ	WS 8/5 MC NE RT	Verze
Objednací číslo	6773521686	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141531	Allen-Bradley, Červená
Množství	720 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WS 8/5 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	6773521687	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141548	Allen-Bradley, Žlutá
Množství	720 ks	
Typ	WS 8/5 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6640740000	WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Objednávací číslo	6661300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Verze
Objednávací číslo	6661280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

V0



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE V0 WS	Verze
Objednací číslo	6388530000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118188622	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Kódovací prvky



Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGCE	Verze
Objednací číslo	6514490000	Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Množství	50 ks	

APGTB 2.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGSR 2.5/4	Verze
Objednací číslo	6457580000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472998	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 2.5/4 - 4P	Verze
Objednací číslo	6457590000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472967	
Množství	25 ks	
Typ	APGSR 2.5/4 - 8P	Verze
Objednací číslo	6457600000	Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118472929	
Množství	25 ks	