

WTTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, 500, 30, 2
Číslo objednávky	2985580000
Typ	WTTB 6 BR
GTIN (EAN)	4099986848733
Množství	50 ks

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2,717 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	8,1 mm	Šířka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	32,173 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Hnědá
Barva provozních prvků	Oranžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	TS 32, TS 35
-----------------	-------	-------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité DC napětí	500 V
Jmenovitý proud	30 A	Proud při maximu vodičů	30 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A4
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Utahovací moment, max.	1,6 Nm	Utahovací moment, min.	0,8 Nm
Velikost nože	0,8 x 4,0 mm		

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 22
----------------------------	-------	----------------------------	--------

WTTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

6 mm²6
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/10	Verze
Číslo objednávky	4733970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066811	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	4985840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/6	Verze
Číslo objednávky	4733950000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/2	Verze
Číslo objednávky	4985740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/7	Verze
Číslo objednávky	4733960000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	47386890000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/4	Verze
Číslo objednávky	4985780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	4985850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/3	Verze
Číslo objednávky	4985760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	47386900000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 7. června 2024 5:03:19 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 6N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	4786910000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064602	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	

Pákové spojení



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LL TTB 6/2 BR	Verze
Číslo objednávky	4762600000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Verze
Číslo objednávky	4762590000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Verze
Číslo objednávky	4710410000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Verze
Číslo objednávky	4710330000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2	Verze
Číslo objednávky	4710300000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Verze
Číslo objednávky	4710240000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Verze
Číslo objednávky	4717220000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Verze
Číslo objednávky	4710420000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 7. června 2024 5:03:19 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LL TTB 6/4	Verze
Číslo objednávky	4710450000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Množství	25 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Verze
Číslo objednávky	4710380000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Verze
Číslo objednávky	4710430000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/6	Verze
Číslo objednávky	4710460000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Množství	10 ks	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Verze
Číslo objednávky	4717230000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Verze
Číslo objednávky	4710400000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Verze
Číslo objednávky	4710320000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Verze
Číslo objednávky	4710270000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Verze
Číslo objednávky	47162610000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3 CM	Verze
Číslo objednávky	4726100000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Verze
Číslo objednávky	4726110000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Verze
Číslo objednávky	4710250000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Verze
Číslo objednávky	4710290000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 7. června 2024 5:03:19 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Verze
Číslo objednávky	4317240000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Verze
Číslo objednávky	4310360000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Verze
Číslo objednávky	4310340000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Verze
Číslo objednávky	4310280000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Verze
Číslo objednávky	4310260000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Verze
Číslo objednávky	4310390000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Verze
Číslo objednávky	4310370000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1	Verze
Číslo objednávky	4310230000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Verze
Číslo objednávky	4310310000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Verze
Číslo objednávky	4310350000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3	Verze
Číslo objednávky	4310440000	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Množství	50 ks	

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zkratovací prvky




Zkratovací můstek lze jednoduše a rychle zasunout do svorkovnice. Pokud je pomocí pákového konektoru připojeno několik pák současně, lze realizovat funkci make before break. Jednou namontovaný zkratovací můstek nelze z aplikace vyjmout.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCCB TTB 6/3	Verze
Číslo objednávky	4710200000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847994	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/2	Verze
Číslo objednávky	4710190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847987	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/4	Verze
Číslo objednávky	4710210000	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118848007	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	

Zámek spínače

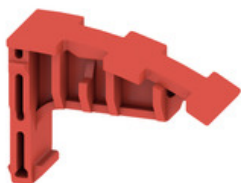

Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL TTB 6	Verze
Číslo objednávky	4710220000	Blokovací zařízení (svorka), PA 66/6, Červená
GTIN (EAN)	4050118893311	
Množství	50 ks	

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Verze
Číslo objednávky	448860000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118462968	
Množství	500 ks	

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verze
Číslo objednávky	4661290000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Verze
Číslo objednávky	4661280000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Číslo objednávky	461300000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	

Koncové deska



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EP TTB 6	Verze
Číslo objednávky	4710170000	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118822229	
Množství	20 ks	

Nula



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4941630000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, Bílá
Množství	500 ks	

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testovací zdičky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0 o šířce do 10 mm do svorkovnice. Zkušební zásuvky jsou uspořádány pod úhlem, proto lze všechna standardní měření (i sousední) realizovat v šířce svorky 8,1 mm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS TTB 6 VT	Verze
Číslo objednávky	4710530000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 WT	Verze
Číslo objednávky	4717250000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 OR	Verze
Číslo objednávky	4710470000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BL	Verze
Číslo objednávky	4710480000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BK	Verze
Číslo objednávky	4710520000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BR	Verze
Číslo objednávky	4715540000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118769609	0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 YL	Verze
Číslo objednávky	4710500000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 GN	Verze
Číslo objednávky	4710490000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 RD	Verze
Číslo objednávky	4710510000	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Množství	48 ks	

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Profily vík

**Kabeláž proudového a napětového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CP TTB	Verze
Číslo objednávky	4710140000	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Množství	10 ks	
Typ	CH TTB	Verze
Číslo objednávky	4710130000	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Množství	1 ks	
Typ	CS TTB	Verze
Číslo objednávky	4710150000	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4064675021148	
Množství	10 ks	