

## WTL 6 SL/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku

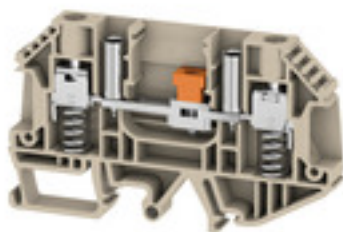

### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 6 mm², 630 V, 41 A, bez, Příčné odpojení: bez, Integrovaná testovací zdířka: Ne, TS 32, TS 35, Tmavě béžová
Číslo objednávky	<a href="#">9538080000</a>
Typ	WTL 6 SL/EN
GTIN (EAN)	4008190574963
Množství	50 ks

Datum vytvoření 6. června 2024 13:43:06 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	49,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,949 inch
Hloubka včerně DIN lišty	51,5 mm	Výška	82,7 mm
Výška (v palcích)	3,256 inch	Šířka	7,9 mm
Šířka (v palcích)	0,311 inch	Čistá hmotnost	30,2 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Speciální podlouhlý izolátor svorky, s pružinovým upínáním kabelu, s konektory samice, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 32, TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	630 V
Jmenovité DC napětí	630 V	Jmenovitý proud	41 A
Proud při maximu vodičů	57 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	2		

## Odpojovací svorkovnice

Drážky	bez	Integrovaná testovací zdířka	Ne
Příčné odpojení	bez	Utahovací moment, max. oddělovač šroubu	0,7 Nm
Utahovací moment, min. oddělovač šroubu	0,5 Nm		

## Rozměry

TS 32 offset	41,5 mm	TS 35 offset	32 mm
--------------	---------	--------------	-------

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	16 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A5
Počet připojení	2	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm <sup>2</sup>
Směr připojení	na straně	Svěrný šroub	M 3,5
Typ připojení	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Utahovací moment, max.	1,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,8 Nm	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm

## Všeobecně

Lišta	TS 32, TS 35	Standardy	IEC 60947-7-1
-------	--------------	-----------	---------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

## Osvědčení

 
 
Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4061200000</a>	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

6 mm<sup>2</sup>


Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 6/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052360000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052260000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190153977	8.00, Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 6/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062680000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4062660000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4054760000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	WQV 6/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4962670000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 6/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4954860000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Izolované: Ano, 57 A, Žlutá
Množství	50 ks	

## Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4958800000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4008190140175	běžová
Množství	20 ks	

## Testovací zdičky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 21.6/45 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936290000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606023	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971080000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190043957	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4947780000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379156	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 6. června 2024 13:43:06 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">47760000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379170	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">71040000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190859985	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 VI	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36260000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605996	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36250000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605989	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">71010000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259211	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 DB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">38790000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248612840	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36240000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605972	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">71020000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259228	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36280000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606016	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">12560000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181203	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">47790000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379149	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">47740000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379187	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">12540000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118180992	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 6. června 2024 13:43:06 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTL 6 SL/EN


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	STB 21.6/45 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936300000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606030	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/45 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4936270000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606009	Hloubka: 45 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4947770000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379163	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971000000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259204	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912550000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181210	Hloubka: 39.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4971030000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190259235	Hloubka: 26.6 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4912520000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Množství	50 ks	

## Háčková kabelová oka

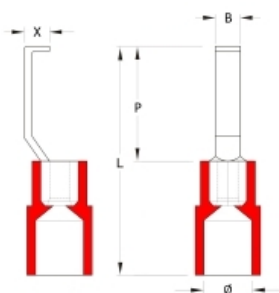

Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přináší výhody při instalaci.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4933340000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm² - 1,5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm², Červená
Množství	100 ks	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4933330000</a>	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm², Modrá
Množství	100 ks	



## WTL 6 SL/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HB 2,5 - 3,0 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">12450000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm², Modrá
Množství	100 ks	
Typ	HB 6,0 - 4,6 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">16230000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm², Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	HB 6,0 - 3,0 GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">12470000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	4050118114980	mm², Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	HB 1,5 - 3,0 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">12440000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm² - 1,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm², Červená
Množství	100 ks	

## Zámek spínače



Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabráňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SSP 3 SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">131760000</a>	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
GTIN (EAN)	4008190130787	
Množství	100 ks	

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4609920000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
Množství	540 ks	

## Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	GWHUE M3 WTL6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4955010000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 13.3 mm, Měď – zinek
GTIN (EAN)	4050118075892	
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 10 mm<sup>2</sup>

10  
mm<sup>2</sup>

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4091130000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190215903	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052560000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190154943	Izolované: Ano, 76 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4026500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4032248793761	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	
Typ	WQV 10/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4054960000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190079079	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4055060000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190188245	Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	50 ks	
Typ	WQV 10/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4052460000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190152130	9.90, Izolované: Ano, 63 A, Žlutá
Množství	20 ks	

## WTL 6 SL/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### WS 12/6.5



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">19930000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118626155	
Množství	600 ks	

#### Zkratovací prvky



Zkratovací můstky se vkládají do dvou svorkovnic pro zapojení přístrojových transformátorů. Pomocí zkratovacího můstku lze v rámci aplikace pro údržbářské práce realizovat požadovaný zkrat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 2/4 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">19260000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190136512	12.00, Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Množství	20 ks	

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4918000000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 19 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190059460	
Množství	50 ks	

## Bočnice



## Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938880000</a>	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118045680	
Množství	20 ks	

Typ	WAP WTL6 SL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938110000</a>	Koncová deska (svorky), 82.2 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190574994	
Množství	20 ks	

## WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4905490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4905520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

## Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935700000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935200000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4934700000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4935500000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Množství	50 ks	

## WTL 6 SL/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0335300000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0335800000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0335600000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0335400000</a>	Montážní šroub (svorka), Hloubka: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Množství	50 ks	