

LS 2.8 WDU2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Mit dem LS 2.8 WDU2.5-10 lassen sich viele Durchgangsreihenklemmen aus der W-Reihe ganz einfach umrüsten. Das Einlegen des LS 2.8 WDU2.5-10 ermöglicht es das Leitungsschirmgeflecht direkt an der Reihenklemme durch Anlöten oder mittels geeigneter Flachkabelschuh durchzuschleifen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Schirmschiene
Best.-Nr.	1056400000
Art	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
VPE	100 Stück

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4,3 mm	Tiefe (inch)	0,169 inch
Höhe	75,2 mm	Höhe (inch)	2,961 inch
Breite	1,15 mm	Breite (inch)	0,045 inch
Nettogewicht	1,59 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

weitere technische Daten

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_LS2.8.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	CAT 1 TERM 16/17 EN

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

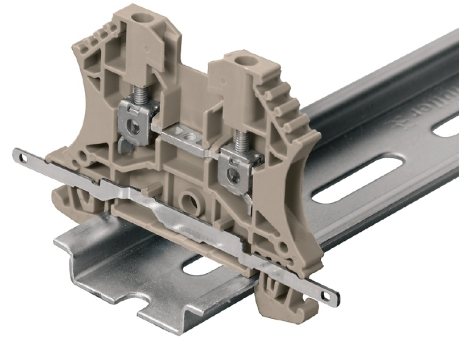

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491870000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 Stück	

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 Stück	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491650000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 Stück	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491740000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
VPE	100 Stück	
Art	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491630000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 Stück	