

**IE-PI-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	<a href="#">1068990000</a>
Typ	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 20. Mai 2024 20:16:32 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	16,29 g
--------------	---------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	Hybrid (Q10)	Anschluss 2	Crimp
Gehäusebasismaterial	Neusilber, PA 66	Isolationsdurchmesser, max.	2,2 mm
Isolationsdurchmesser, min.	1 mm	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27
Schirmung	360°-Rundumgehäuse	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	500		

## Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

## Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Kontaktwiderstand	≤ 5 mΩ
Nennspannung	24 V	Nennstrom	3 A pro Kontakt

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14
----------------	---

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

## IE-PI-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PI-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

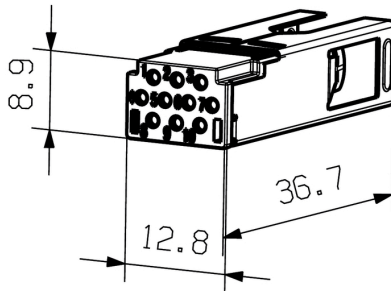

## IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1135150000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068950000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	

## Crimping tools



## Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	