

IE-FC-IP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt, 1x Power, 2x Data
Best.-Nr.	1450630000
Typ	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
VPE	1 Stück

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0,906 inch
Breite	51,5 mm	Breite (inch)	2,028 inch
Länge	90,5 mm	Länge (inch)	3,563 inch
Nettogewicht	18 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70
--------------------	-------------

Allgemeine Daten

Material	Polykarbonat PC	Produktart	Einsatzplatte, ungeschirmt
----------	-----------------	------------	----------------------------

Einsätze

Einsatz Data	2	Einsatz Power groß	1
--------------	---	--------------------	---

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (CSA)	2000039-80039714	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

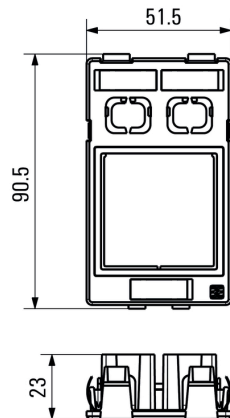

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör für FrontCom Vario



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FC-PWPC	Ausführung
Best.-Nr.	1450820000	FrontCom, Berührungsschutz
GTIN (EAN)	4050118255584	
VPE	1 Stück	

Power - Steckdosen



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Ausführung
Best.-Nr.	1546590000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Ausführung
Best.-Nr.	1450790000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-MC	Ausführung
Best.-Nr.	1529570000	FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, Multikontakt, EU, US, CN, GB, IND
GTIN (EAN)	4050118334517	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR	Ausführung
Best.-Nr.	1554000000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE, orange
GTIN (EAN)	4050118360806	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 13:54:30 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	IE-FCI-PWB-AU	Ausführung
Best.-Nr.	1450830000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Ausführung
Best.-Nr.	1450780000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ J, Steckdose, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Ausführung
Best.-Nr.	1450770000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ G, Steckdose, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Ausführung
Best.-Nr.	1450750000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWS-EU	Ausführung
Best.-Nr.	1450740000	FrontCom, Einsatz Power klein, Steckdose, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Ausführung
Best.-Nr.	1450730000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
VPE	1 Stück	

RJ45



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BI-RJ45-C	Ausführung
Best.-Nr.	1962840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausführung
Best.-Nr.	1962850000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausführung
Best.-Nr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 13:54:30 MESZ

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausführung
Best.-Nr.	1963830000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 Stück	

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1736181044	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
VPE	200 Stück	

Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Ausführung
Best.-Nr.	9009030000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248266944	
VPE	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

USB



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BI-USB-A	Ausführung
Best.-Nr.	1019570000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Ausführung
Best.-Nr.	1487920000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-BI-USB-AB	Ausführung
Best.-Nr.	1131380000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
VPE	10 Stück	

RCBO (FI/LS)



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWB-RCBO	Ausführung
Best.-Nr.	1534250000	FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO), Einsatz Power groß, RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938	
VPE	1 Stück	