

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, 6mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1500850000
Art	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
VPE	1 Stück

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	150 g		

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Leiterquerschnitt max. AWG	10
--------------------	-------------------	----------------------------	----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	6		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	6 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	


ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

6 mm²

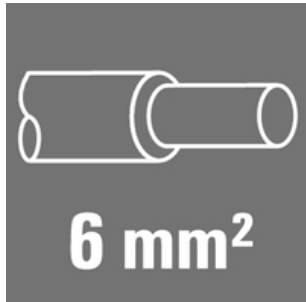

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497860000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497840000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497850000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M4/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497220000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M5/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496120000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
VPE	100 Stück	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M6/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496130000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M10/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496150000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M12/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496170000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496140000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
VPE	100 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1498610000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 Stück	


ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

6 mm²

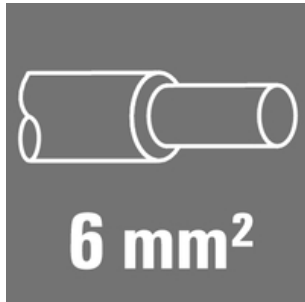

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497170000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497210000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497180000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497190000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M10/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497200000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M4/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497150000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
VPE	100 Stück	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 45	Ausführung
Best.-Nr.	1500830000	Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1494720000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
VPE	100 Stück	