

ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1500980000
Typ	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
VPE	1 Stück

ES EPG 45 HEX 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	136 g		

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	3/0
----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	70	Crimpquerschnitt Kupfer	95
Kennzahl	18		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 95 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	


ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²

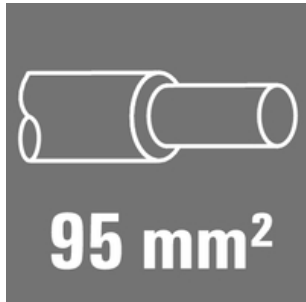

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M6/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494430000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M10/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494900000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494910000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494890000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496080000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
VPE	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KWN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496100000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496090000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M14/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494670000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496110000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496370000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M8/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496340000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496350000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496380000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
VPE	25 Stück	


ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²

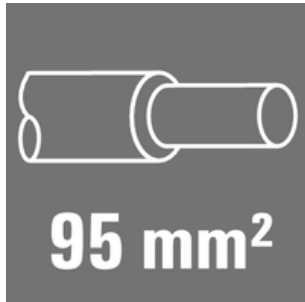

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498230000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498520000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498220000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498180000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498190000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498210000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
VPE	50 Stück	


ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²

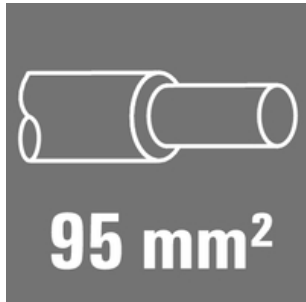

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498680000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
VPE	50 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M6/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495820000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495600000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495620000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495630000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
VPE	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KRN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495640000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495780000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495610000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
VPE	25 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 45	Ausführung
Best.-Nr.	1500830000	Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	


ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²

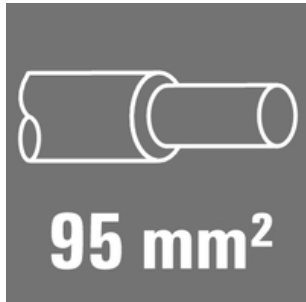

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492950000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
VPE	50 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497710000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497720000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497730000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497690000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
VPE	25 Stück	