

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt, 1x Power, US, 1x Data, 1 x Sicherung |
| Best.-Nr. | 1543710000 |
| Typ | IE-FC-IP-PWU/1ST/CB |
| GTIN (EAN) | 4050118348927 |
| VPE | 1 Stück |

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 23 mm | Höhe (inch) | 0,906 inch |
| Breite | 51,5 mm | Breite (inch) | 2,028 inch |
| Länge | 90,5 mm | Länge (inch) | 3,563 inch |
| Nettogewicht | 17,07 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
|--------------------|-------------|

Allgemeine Daten

| | | | |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|
| Material | Polykarbonat PC | Produktart | Einsatzplatte, ungeschirmt |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|

Einsätze

| | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| Einsatz Data | 1 | Einsatz Power US | 1 |
| Einsatz Sicherung | 1 | | |

Allgemeine Standards

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (CSA) | 2000039-80039714 | Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801 |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000456 | ETIM 7.0 | EC000456 |
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801 |

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 13:50:14 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten


IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

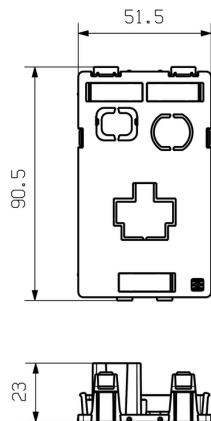

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör für FrontCom Vario****Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | IE-FC-PWPC | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1450820000 | FrontCom, Berührungsschutz |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| VPE | 1 Stück | |

Power - Steckdosen

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-FCI-PWS-US | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1450800000 | FrontCom, Einsatz Power US, Typ B, Buchse, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| VPE | 1 Stück | |

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sicherung



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-FCI-PWCB-3A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1543690000 | FrontCom, Sicherung, Einsatz Sicherung |
| GTIN (EAN) | 4050118348859 | |
| VPE | 1 Stück | |

RJ45



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-RJ45-C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1962840000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1962850000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963840000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963830000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| VPE | 10 Stück | |

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1736181044 | ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| VPE | 200 Stück | |

Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9009030000 | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| VPE | 1 Stück | |

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

USB



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | IE-BI-USB-A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1019570000 | Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-USB-3.0-A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1487920000 | Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | IE-BI-USB-AB | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1131380000 | Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| VPE | 10 Stück | |