

PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

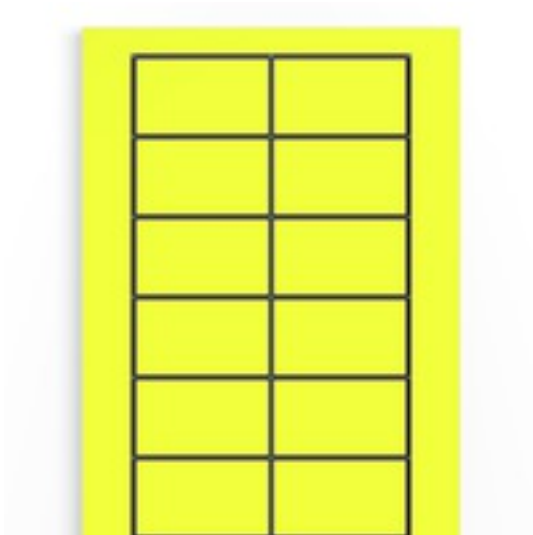
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 35 x 60 mm, gelb
Best.-Nr.	1686220000
Typ	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
VPE	25 Stück

PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	8,88 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	400	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen
	Anzahl Markierer pro Verbund	16
	Anzahl Verbund pro VPE	25
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 16 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	16	
Aufdruck	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	60 mm	
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

Zeichnungen

