

DMS PRO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Only for Europe**

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montage-richtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	1987840000
Typ	DMS PRO ZERT
GTIN (EAN)	4050118372359
VPE	1 Stück

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	276 mm	Breite (inch)	10,866 inch
Nettogewicht	480 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmoment-schrauber mit 1/4" Antrieb
---------------------	--

Elektroschrauber

Akku - Batterien	Li-Ion-Akku	Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm
Drehmomenteinstellung, min.	0,36 Nm	Gewicht	500 g

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0,36 Nm
-----------------------------	------	-----------------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	1987840000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

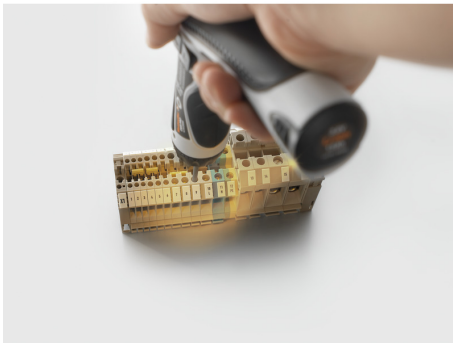

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024100000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024110000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870706	
VPE	5 Stück	

Bit-Sortiment E6,3

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss



Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Ausführung
Best.-Nr.	9024970000	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 Stück	

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024020000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024000000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	9202740000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	9202750000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Ausführung
Best.-Nr.	9025590000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024030000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852658	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024040000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852665	
VPE	5 Stück	

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024090000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870720	
VPE	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PH1X70	Ausführung
Best.-Nr.	9024080000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 Stück	

DMS 3



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausführung
Best.-Nr.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 Stück	

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DMS PRO



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DMS PRO SET	Ausführung
Best.-Nr.	1479090000	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118286786	
VPE	1 Stück	
Typ	AKKU DMS PRO	Ausführung
Best.-Nr.	1479110000	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118348712	
VPE	1 Stück	