

ES EPG/HPG 60 WM 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp
Best.-Nr.	2469610000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	134 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	4/0
------------	----------------------------	----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Kupfer	120		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	120 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--


ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²

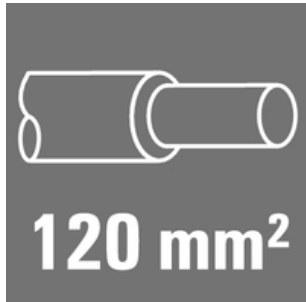

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498690000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1494780000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²

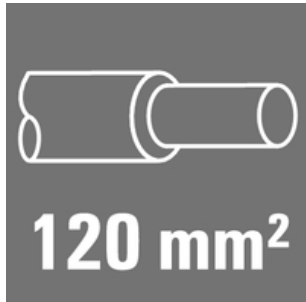

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497760000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497750000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497780000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M16/120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497770000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M12/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494930000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KRN-M6/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494410000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M10/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494920000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M8/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494420000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496400000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496420000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496410000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M8/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496390000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²

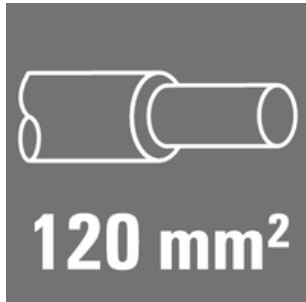

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498240000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498270000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498250000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498490000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498280000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498480000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²

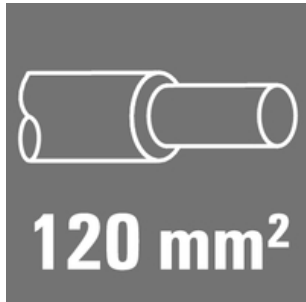

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1492960000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
VPE	50 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495790000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495800000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495680000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495650000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KRN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495690000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495670000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 Stück	

120 mm²

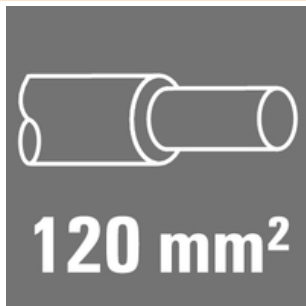

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/120	Ausführung
Best.-Nr.	1493110000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302813	
VPE	50 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm²,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

Erstellungs-Datum 1. Juni 2024 09:41:23 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

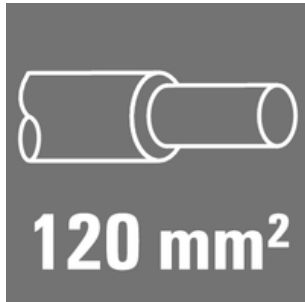120 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M8/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494680000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494470000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494450000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494480000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493340000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493320000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493350000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493360000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
VPE	25 Stück	

Erstellungs-Datum 1. Juni 2024 09:41:23 MESZ

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KQN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493330000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
VPE	25 Stück	