


ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

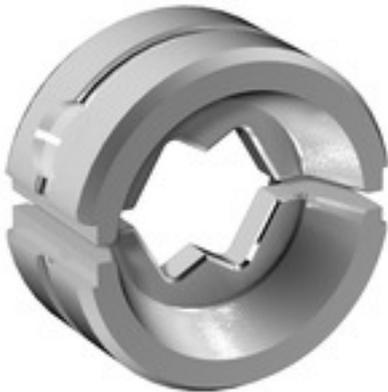

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp |
| Best.-Nr. | 2469640000 |
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 240 |
| GTIN (EAN) | 4050118484052 |
| VPE | 1 Stück |

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe | 22 mm | Tiefe (inch) | 0,866 inch |
| Höhe | 42 mm | Höhe (inch) | 1,654 inch |
| Breite | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 117 g | | |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| Kontaktart | Kabelschuhe der Euro-Serie | Leiterquerschnitt max. AWG | 450 |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----|

Crimpeinsätze

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------|---|
| Crimpbreite | 5 mm | Crimpbreite in mm | 5 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 240 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--|
| Crimpart/-profil | WM-Crimp | | |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | 240 mm ² | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KRN-M12/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494350000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303933 | |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | KRN-M10/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494340000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304039 | |
| VPE | 5 Stück | |
| Typ | KRN-M16/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494370000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304046 | |
| VPE | 5 Stück | |

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | EPG 60 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2453810000 | Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, |
| VPE | 1 Stück | Ovalcrimp |

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWN-M12/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495400000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305227 | |
| VPE | 15 Stück | |
| Typ | KWN-M20/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495420000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305234 | |
| VPE | 15 Stück | |
| Typ | KWN-M16/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495410000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305203 | |
| VPE | 15 Stück | |

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KRN-M12/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495500000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305142 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M10/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495490000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305050 | |
| VPE | 25 Stück | |

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | KRN-M16/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495510000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304770 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M20/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495520000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305104 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M8/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495480000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304756 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M14/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497270000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306842 | |
| VPE | 25 Stück | |

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | KWN-M20/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494630000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304138 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M16/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494620000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304237 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M12/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494610000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304244 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M10/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494590000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304145 | |
| VPE | 25 Stück | |

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KP-M10/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498390000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307818 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | KP-M16/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498420000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307825 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | KP-M20/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498430000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307832 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | KP-M14/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498530000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307689 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | KP-M12/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498410000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307672 | |
| VPE | 20 Stück | |

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTN/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497400000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306965 | |
| VPE | 25 Stück | |

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HPG 60 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent- |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp |
| VPE | 1 Stück | |