

ES EPG/HPG 60 HEX 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505150000
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	150 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	10
------------	---	----------------------------	----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	6	Kennzahl	5

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	6 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp


ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

6 mm²

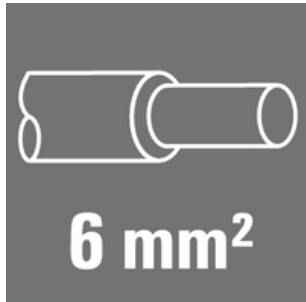

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1498610000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M5/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496120000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496130000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M4/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497220000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M10/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496150000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 14. Juni 2024 08:01:15 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496170000	Kabelschuh, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496140000	Kabelschuh, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306248	
VPE	100 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1494720000	Kabelschuh, 6 mm², 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118304190	
VPE	100 Stück	

6 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497180000	Kabelschuh, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306729	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497170000	Kabelschuh, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306590	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 14. Juni 2024 08:01:15 MESZ

ES EPG/HPG 60 HEX 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M12/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497210000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M4/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497150000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M10/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497200000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497190000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
VPE	100 Stück	

6 mm²

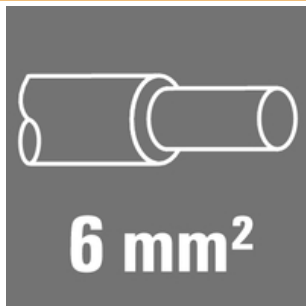

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497850000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497860000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497840000	Kabelschuh, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 Stück	