

## FF-EMC 67 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP54, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557510000</a>
Art	FF-EMC 67 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568158
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2023-11-10

## FF-EMC 67 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	157 mm	Tiefe (inch)	6,181 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.930 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A	
Anschlussart	Federkontakt	
Baugröße	6	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Einbauausschnitt Breite	292 mm	
Einbauausschnitt Höhe	292 mm	
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	
Farbe	grau	
Filterklasse	G 3	
Geräuschemission	66 dB(A)	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz
	nominal	140 W
	Netzfrequenz	60 Hz
	nominal	197 W
MTBF	40.000 h	
Mit Filter	Ja	
Montageart	gerastet	
Montagehöhe	7 mm	
Montagetiefe	150 mm	
Nennspannung	230 V AC ± 10%	
Schutzart (UL)	Type 12	
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz
	Strom	0,62 A
	Netzfrequenz	60 Hz
	Strom	0,86 A
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	560 m³/h
	Austrittsfilter	IP54
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	625 m³/h
	Austrittsfilter	IP54
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	845 m³/h
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	875 m³/h
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	845 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	875 m³/h	

## FF-EMC 67 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FF-EMC 67 54/230V GY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Diagramm


#### Shielding effectiveness measurements

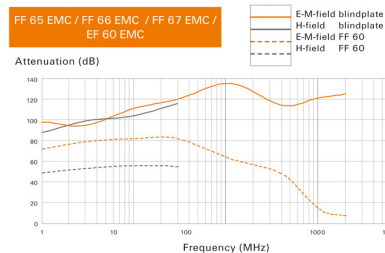

### Diagramm

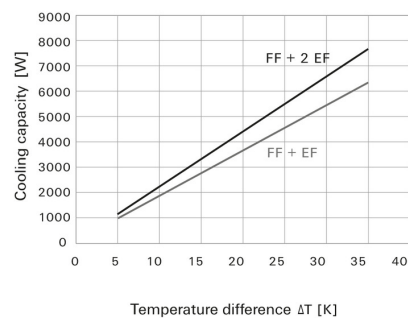

### Diagramm

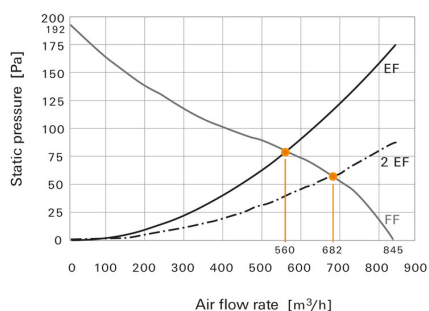

## FF-EMC 67 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Austrittsfilter



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	EF-EMC 60 54 GY	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557690000</a>	Austrittsfilter, IP54, grau
GTIN (EAN)	4050118568332	
VPE	1 Stück	
Art	EF-EMC 60 55 GY	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557710000</a>	Austrittsfilter, IP55, grau
GTIN (EAN)	4050118568356	
VPE	1 Stück	
Art	EF-EMC 60 55 BK	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557720000</a>	Austrittsfilter, IP55, schwarz
GTIN (EAN)	4050118568363	
VPE	1 Stück	
Art	EF-EMC 60 54 BK	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557700000</a>	Austrittsfilter, IP54, schwarz
GTIN (EAN)	4050118568349	
VPE	1 Stück	

### Filterlüfter



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	FF-FIMT 6X 55	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557050000</a>	Filtermatte, IP55, weiß
GTIN (EAN)	4050118567687	
VPE	5 Stück	
Art	FF-FIMT 6X 54	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2567310000</a>	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118576955	
VPE	5 Stück	